



# Chiusura a camma 01

Piccola · Impugnatura a filo · Con scodellino · Serraggio regolabile

## • Design a basso profilo

### Materiali e finiture

ABS, zinco e acciaio, zincato

### Dati prestazionali


Carico statico max: 160 N

Classe di infiammabilità: UL94-HB



### Nota

Per le opzioni di chiusure a punti multipli vedi pagina 176


Per le versioni con serraggio fisso Vedi pagina 122

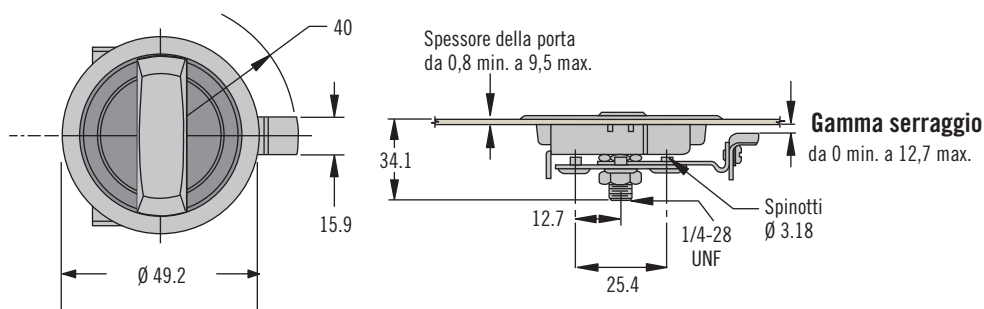

### Tipo A (in figura)

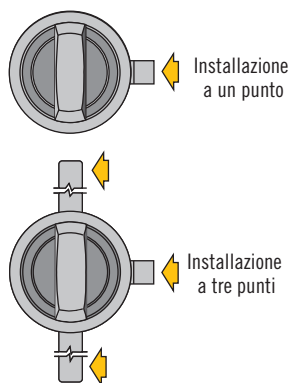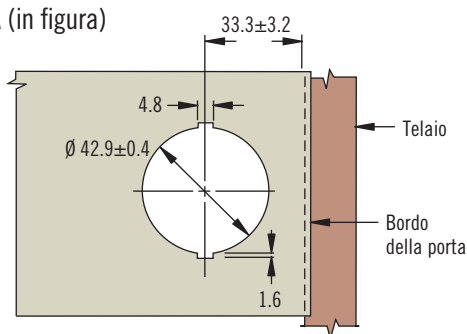


Gruppi **Tipo A** (ruotare l'impugnatura in senso orario per chiudere)

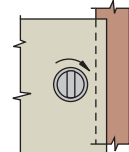

Impugnatura mostrata **parallela** al bordo della porta in posizione di chiusura

Gruppi **Tipo B** (ruotare l'impugnatura in senso antiorario per chiudere)

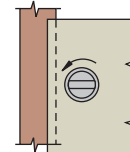

Impugnatura mostrata **perpendicolare** al bordo della porta in posizione di chiusura

• Montata su porte tipo A o B.

Scegliere la posizione dell'impugnatura: orizzontale o verticale

## Selezione del numero di parte

Vedi tabella



### R Rotazione

- 1 Tipo B antiorario per chiudere per l'installazione **parallela**
- 2 Tipo B antiorario per chiudere per l'installazione **perpendicolare**
- 1 Tipo A orario per chiudere per l'installazione **perpendicolare**
- 2 Tipo A orario per chiudere per l'installazione **parallela**

Altre opzioni disponibili. Per informazioni complete relative a opzioni disponibili, numeri di parte, istruzioni per l'installazione e specifiche dei prodotti, visitare




[www.southco.com/01](http://www.southco.com/01)

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

# Chiusura a camma 01

Media · Impugnatura a filo e impugnatura ad anello  
Con scodellino · Serraggio regolabile

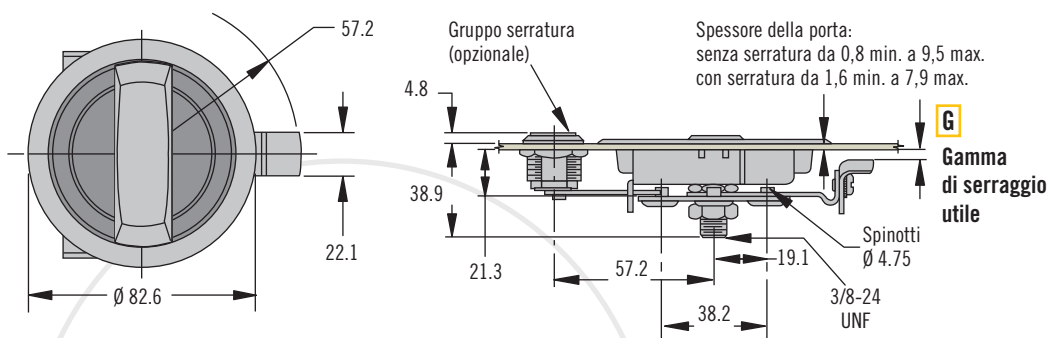

• Design a basso profilo

**Materiali e finiture**

ABS, zinco e acciaio, zincato

**Dati prestazionali**

Carico statico max: 220 N

Classe di infiammabilità UL94-HB


**Chiavi**

Vedi pagina 130

**Nota**

Per le opzioni di chiusure a punti multipli vedi pagina 176



Per le versioni con serraggio fisso vedi pagine 122

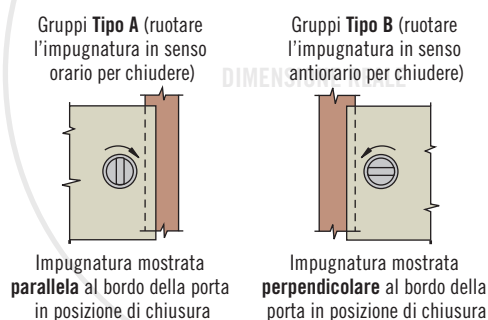

• Montata su porte tipo A o B.

Scegliere la posizione dell'impugnatura: orizzontale o verticale

**Tipo A (in figura)**

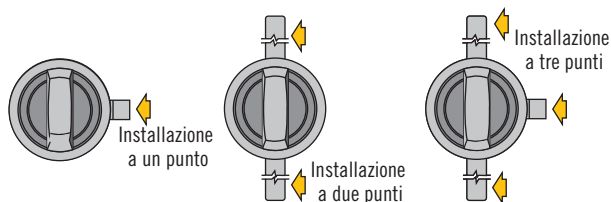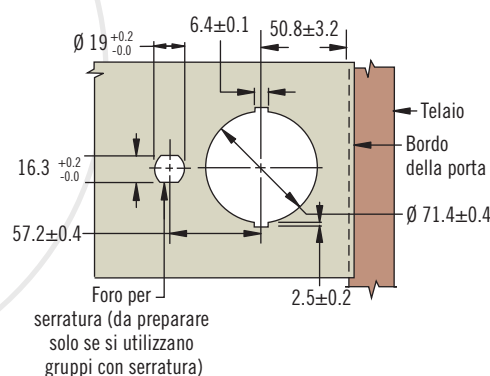

**Selezione del numero di parte**

Vedi tabella

**01 - L 3 - G F**

**L Tipi di serratura**

- 1 Impugnatura piatta senza serratura
- 2 Impugnatura pieghevole ad anello senza serratura
- 3 Impugnatura piatta con serratura e chiavi uguali CH751 (due chiavi fornite)
- 4 Impugnatura pieghevole ad anello con serratura e chiavi uguali CH751 (due chiavi fornite)

**F Finitura**

- 1 Cromo lucido
- 5 Nera

| G Serraggio utile | Gamma di serraggio utile | Tipo A         | Tipo B         | Tipo di camma                         |
|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| 1                 | 0 - 12.7                 | Perpendicolare | Parallelo      | Sistemi di chiusura a uno o tre punti |
| 2                 | 0 - 12.7                 | Parallelo      | Perpendicolare | Sistemi di chiusura a uno o tre punti |
| 3                 | 12.7 - 28.6              | Perpendicolare | Parallelo      | Sistemi di chiusura a uno o tre punti |
| 4                 | 12.7 - 28.6              | Parallelo      | Perpendicolare | Sistemi di chiusura a uno o tre punti |
| 5                 | Solo a due punti         | Perpendicolare | Parallelo      | Sistemi di chiusura a uno o tre punti |
| 6                 | Solo a due punti         | Parallelo      | Perpendicolare | Sistemi di chiusura a uno o tre punti |

Altre opzioni disponibili. Per informazioni complete relative a opzioni disponibili, numeri di parte, istruzioni per l'installazione e specifiche dei prodotti, visitare



[www.southco.com/01](http://www.southco.com/01)