



# 01 - Fechos Lingueta

Tamanho pequeno · Maçaneta curta embutida · Modelo com base embutida  
· Lingueta regulável

- Modelo com perfil baixo externa

## Materiais e acabamentos

ABS, zamac e aço zincado

## Resistência

Carga estática máxima: 160 N




Classificação de flamabilidade:

UL94-HB


## Observações

Para opções com travamento multi-pontos, consulte a página 176

Para versões com lingueta fixa, consulte a página 122

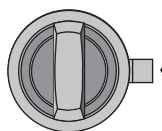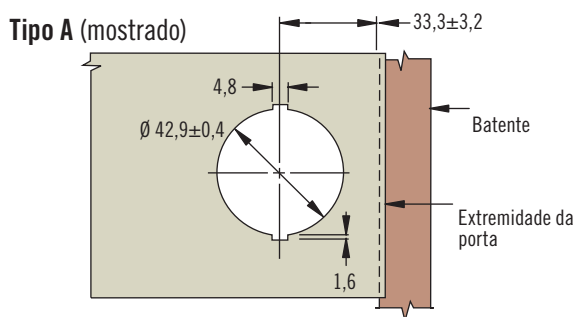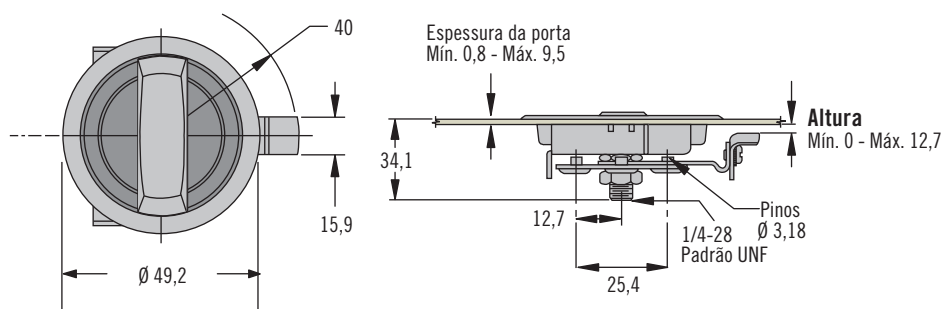


Instalação para travamento de ponto único

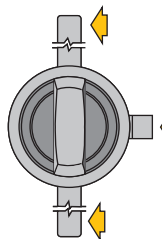


Instalação para travamento de três pontos

**Tipo A** (Travamento no sentido horário)

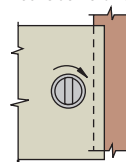

Maçaneta **paralela** à extremidade da porta quando travado

**Tipo B** (Travamento no sentido anti-horário)

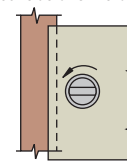


Maçaneta **perpendicular** à extremidade da porta quando travado

- Instalados em portas do tipo A ou B  
Escolha a posição da maçaneta quando fechado: horizontal ou vertical

## Seleção do código de produto

Consulte a tabela

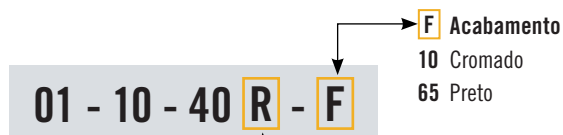

**R** Rotação

- 1 Tipo B - Travamento no sentido anti-horário, para instalação **paralela**
- 2 Tipo B - Travamento no sentido anti-horário, para instalação **perpendicular**
- 1 Tipo A - Travamento no sentido horário, para instalação **perpendicular**
- 2 Tipo A - Travamento no sentido horário, para instalação **paralela**

Outras opções disponíveis. Para mais informações sobre modelos, códigos, instalação e especificações, visite





[www.southco.com/01](http://www.southco.com/01)



Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

# 01 - Fechos Lingueta

Tamanho médio · Maçaneta embutida e tipo alça · Modelo com base embutida · Lingueta regulável

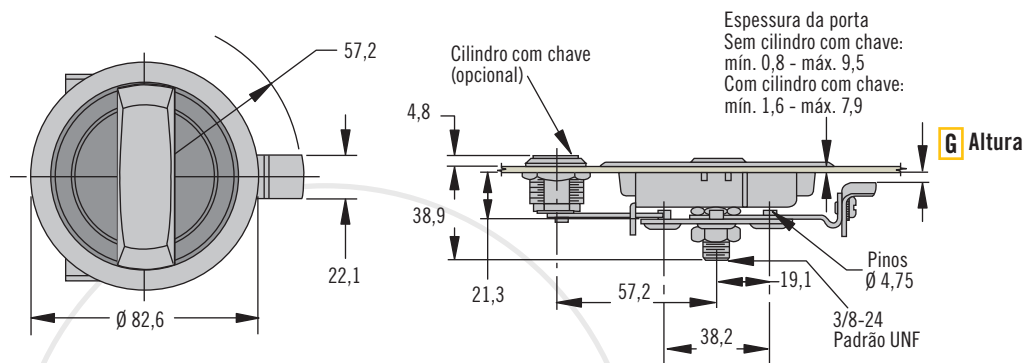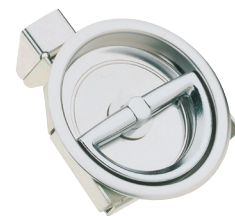


TAMANHO REAL

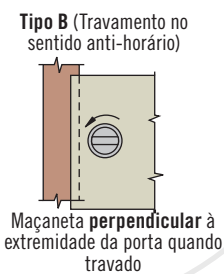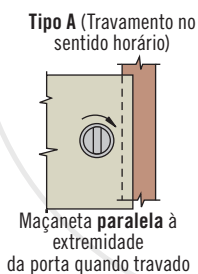

- Instalados em portas do tipo A ou B  
Escolha a posição da maçaneta quando fechado: horizontal ou vertical

## Tipo A (mostrado)

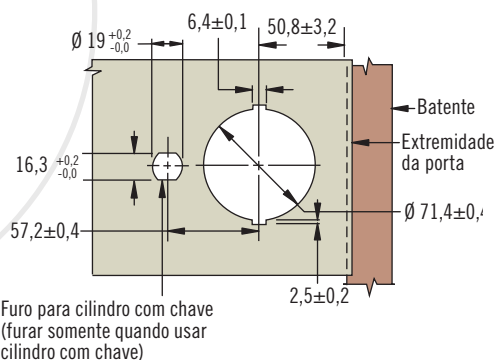

- Modelo com perfil baixo externa

## Materiais e acabamentos

ABS, zamac e aço zincado

## Resistência

Carga estática máxima: 220 N

Classificação de flamabilidade UL94-HB

## Chaves

Consulte a página 130

## Observações

Para opções com travamento multi-pontos, consulte a página 176

Para versões com lingueta fixa, consulte a página 122

## Seleção do código de produto

Consulte a tabela

**L Travamento**

- 1 Sem travamento, maçaneta curta embutida
- 2 Sem travamento, maçaneta tipo alça dobrável
- 3 Travamento com chave mesmo segredo CH751, maçaneta curta embutida (inclui duas chaves)
- 4 Travamento com chave mesmo segredo CH751, maçaneta tipo alça dobrável (inclui duas chaves)

**G Altura**

G Altura	Intervalo de Altura	Tipo A	Tipo B	Tipo de lingueta
1	0 - 12,7	Perpendicular	Paralela	Travamento de ponto único ou três pontos
2	0 - 12,7	Paralela	Perpendicular	Travamento de ponto único ou três pontos
3	12,7 - 28,6	Perpendicular	Paralela	Travamento de ponto único ou três pontos
4	12,7 - 28,6	Paralela	Perpendicular	Travamento de ponto único ou três pontos
5	Somente travamento de dois pontos	Perpendicular	Paralela	Somente travamento de dois pontos
6	Somente travamento de dois pontos	Paralela	Perpendicular	Somente travamento de dois pontos

**F Acabamento**

- 1 Cromado
- 5 Preto

**01 - L 3 - G F**