


43·44·14 압축 래치 사용자 조정 · 3 구멍 장착

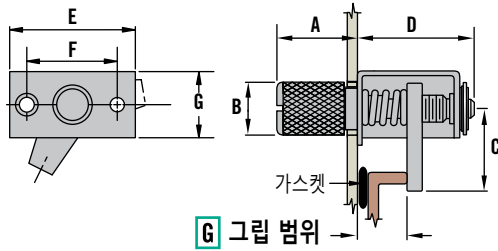

G 그립 범위

- 3종류의 크기가 가능
- 3홀 설치
- 간편한 그립 조정

재질 및 마감 처리

강철, 아연 도금 또는 스테인리스 스틸

성능 세부 사항

최대 정적 하중:

43 소형: 330 N

44 중형: 490 N

14 대형: 670 N

사이즈	A	B	C	D	E	F	G
소형 43	15.1	8.9	15.9	22.2	28.6	20.6	13.9
중형 44	23.8	14.6	25.4	32.1	44.5	31.8	22.2
대형 14	28.6	22.7	34	44.5	63.5	47.6	33.3

43 · 소형 시리즈

재질	G 그립 범위		널링된 헤드	일자형 헤드
	최소	최대		
강철	3.2	7.1	43-1-4-0	43-1-13-0
	6.4	13.5	43-1-5-0	43-1-14-0
	12.7	19.8	43-1-6-0	43-1-15-0



44 · 중형 사이즈 계열

재질	G 그립 범위		널링된 헤드	일자형 헤드
	최소	최대		
강철	3.2	9.5	44-1-1-0	44-1-16-0
	9.5	19.1	44-1-2-0	44-1-17-0
	19.1	28.6	44-1-3-0	44-1-18-0
스테인리스 스틸	3.2	9.5	44-1-1-24	44-1-16-24
	9.5	19.1	44-1-2-24	44-1-17-24
	19.1	28.6	44-1-3-24	44-1-18-24



틀 리세스, 일자형 홈, 육각형 홈으로 구입가능.



14 · 대형 시리즈

재질	G 그립 범위		널링된 헤드	일자형 헤드
	최소	최대		
강철	3.2	19	14-10-11-11	14-10-71-11
	9.5	31.8	14-10-13-11	14-10-73-11
	22.2	42.9	14-10-14-11	14-10-74-11