



## 37 Grenouillère

Flexible · A effet ressort · A levier

- Le corps flexible compense tout désalignement
- Absorbe et atténue les vibrations
- Le levier à cliquets empêche l'ouverture involontaire

### Matériaux et finitions

Caoutchouc EPDM et nylon chargé fibre de verre noir avec goupilles en acier inoxydable

### Performances




Force de serrage maximum de 475N

### Notes de montage

Si  $\varnothing D = 5.5$ , montez avec des vis M5 (n°. 10)

Si  $\varnothing D = 6.6$ , montez avec des vis M6 (n°. 10)

(non fournis)

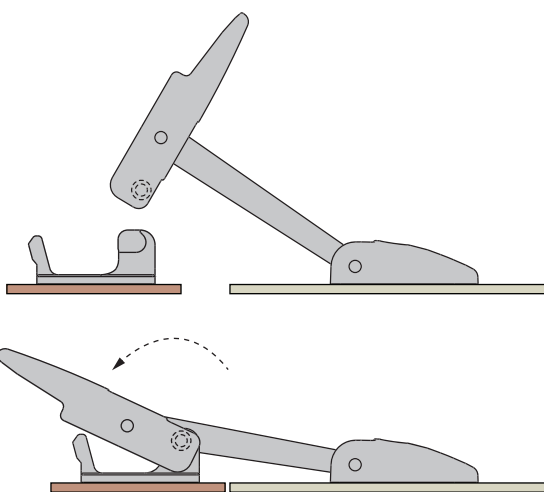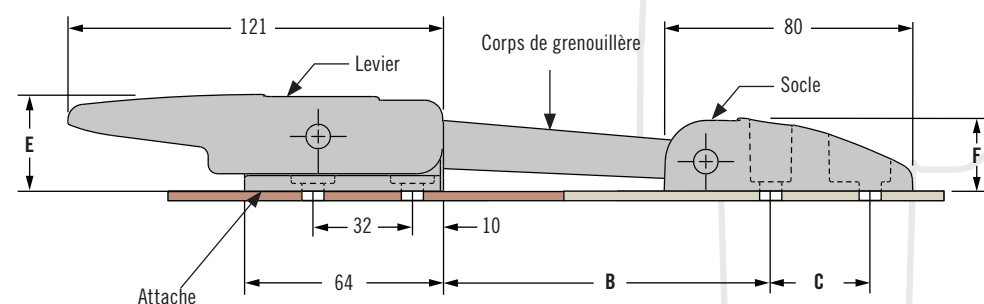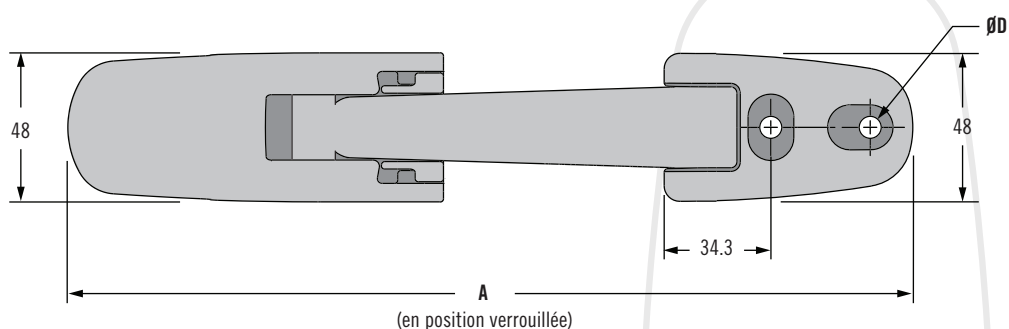

TAILLE REELLE

### Référence

Voir tableau

Grenouillère avec attache

Référence	Force de serrage nominale N	Dimensions					
		A	B	C	$\varnothing D$	E	F
37-30-294-60	110	254	97	25.4	5.5	31.1	23.5
37-30-297-60	190	379	222				
37-40-295-60	350	300	144	32	6.6	38.6	29
37-40-305-60	475						