



37 拉动式门锁

灵活式·上偏心·杠杆助力式

- 软质锁体可弥补偏移与错位
- 吸收和减少振动
- 棘爪杠杆可防止意外打开

材料与表面处理


乙烯和丙烯橡胶和黑色尼龙加玻纤, 带不锈钢销钉

性能详述

夹紧力高达475N

安装说明

如 $\varnothing D=5.5$, 使用M5螺丝安装
如 $\varnothing D=6.6$, 使用M6螺丝安装
(不提供)

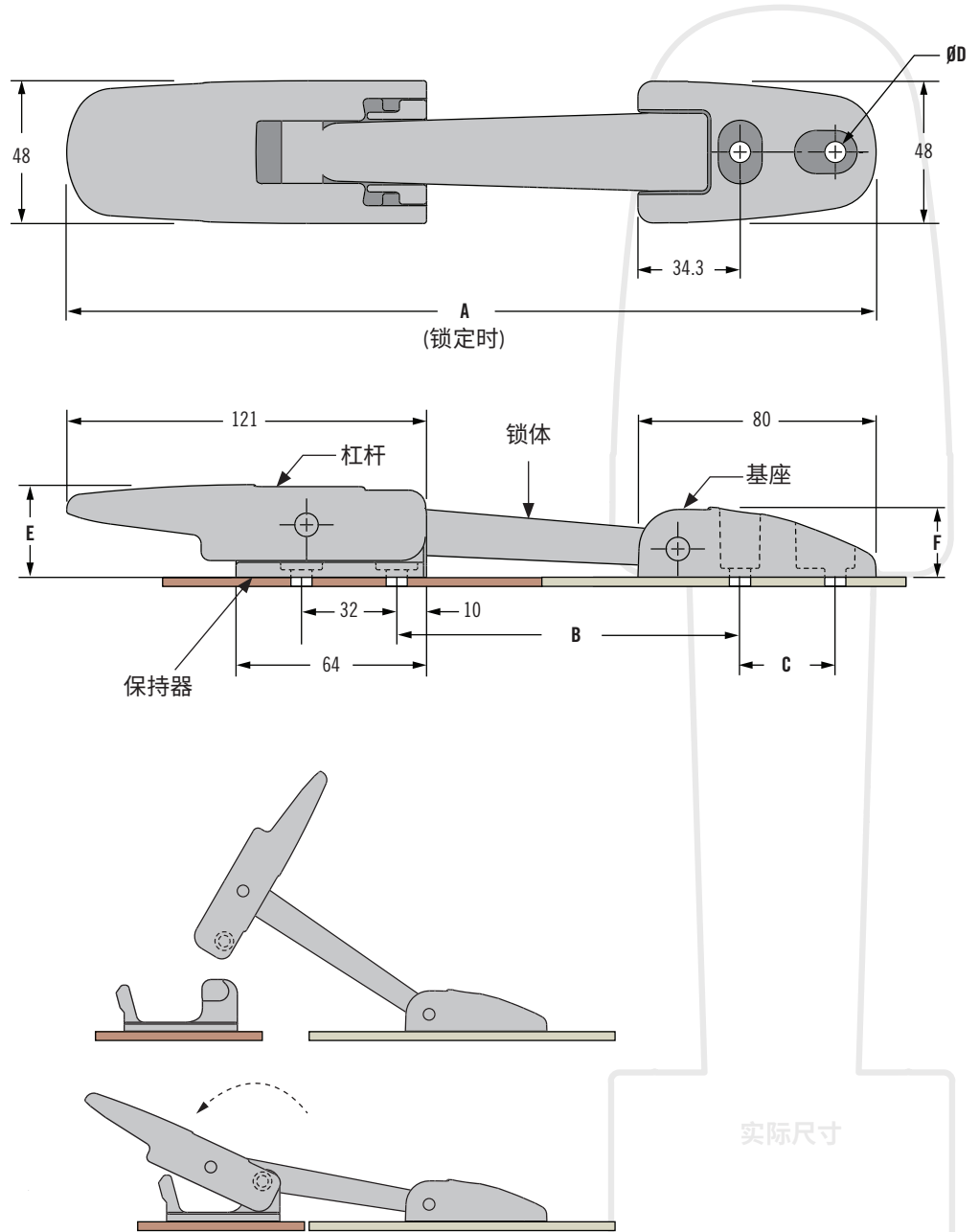

实际尺寸

零件号

参阅表格

保持器组装完毕

零件号	公称夹紧力N	尺寸					
		A	B	C	$\varnothing D$	E	F
37-30-294-60	110	254	97	25.4	5.5	31.1	23.5
37-30-297-60	190	379	222				
37-40-295-60	350	300	144	32	6.6	38.6	29
37-40-305-60	475						