



Southco® - Fixations captives

Série à ressort éjecteur

• Petites tailles

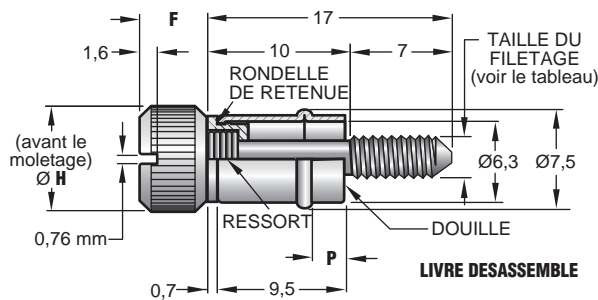

Attention : lors du serrage, ne pas appliquer un couple supérieur à 0,4 N•m.

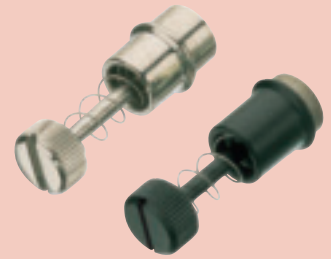

Matériaux et finitions

VIS : acier inoxydable 302.

DOUILLES : acier inoxydable 305.

LES DEUX PIECES sont passivées ou passivées avec revêtement organique noir.


RESSORT : acier inoxydable 302.

RONDELLE DE RETENUE : nylon couleur naturelle.

NOTE : Chaque référence comprend une vis et une douille livrées désassemblées, en emballage protecteur (les douilles brillantes sont livrées en vrac).


EPAISSEUR DU PANNEAU EXTERIEUR		DIMENSIONS			TAILLE DU FILETAGE	REFERENCES
MIN.	MAX.	P	Ø H	F		
Vis NOIRES						
1,3	1,7	1,6	7,1	4,0	M3 x 0,5	53-72-410-26
2,1	2,5	2,3				53-72-510-26
2,9	3,3	3,2				53-72-610-26
Vis POLIES BRILLANTES						
1,3	1,7	1,6	7,1	4,0	M3 x 0,5	53-72-410-24 •
2,1	2,5	2,3				53-72-510-24 •
2,9	3,3	3,2				53-72-610-24 •

Installation de la douille

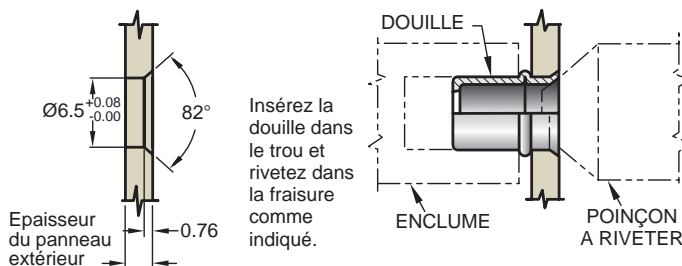

Outils d'installation de la douille


(commander séparément).

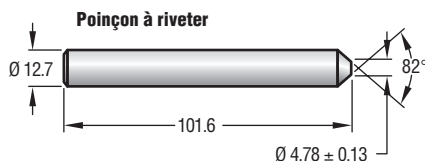

REFERENCE
54-0-5467-11

Matériau

Acier cémenté

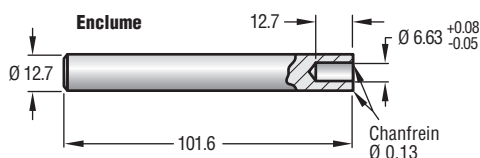


REFERENCE
54-0-5466-11

Matériau

Acier cémenté

 
Pour rendre la vis captive



Placez l'extrémité du ressort dans la cavité de la rondelle de retenue.



Insérez la vis (avec le ressort et la rondelle) dans la douille.

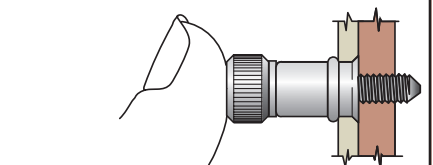

Appuyez pour enclipser la rondelle de retenue dans la douille.


Les dimensions sans tolérances ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Fixations Captives
Vis captives

Southco® - Fixations captives

Série à ressort éjecteur

• Petites tailles

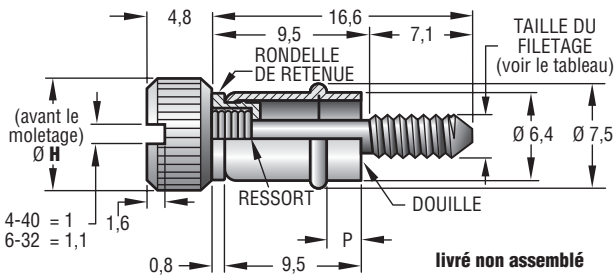

Attention : lors du serrage, ne pas appliquer un couple supérieur à 0,4 N•m.


Vis NOIRES

EPAISSEUR DU PANNEAU EXTERIEUR			REFERENCES		P
MIN.	NOM.	MAX.	4-40	6-32	
			Ø H = 7,9	Ø H = 7,9	
1,3	1,6	1,7	53-10-406-26	53-18-406-26	1,6
2,1	2,4	2,5	53-10-506-26	53-18-506-26	2,3
2,9	3,2	3,3	53-10-606-26	53-18-606-26	3,2

Vis POLIES BRILLANTES


EPAISSEUR DU PANNEAU EXTERIEUR			REFERENCES		P
MIN.	NOM.	MAX.	4-40	6-32	
			Ø H = 7,9	Ø H = 7,9	
1,3	1,6	1,7	53-10-406-24 •	53-18-406-24 •	1,6
2,1	2,4	2,5	53-10-506-24 •	53-18-506-24 •	2,3
2,9	3,2	3,3	53-10-606-24 •	53-18-606-24 •	3,2

Installation de la douille

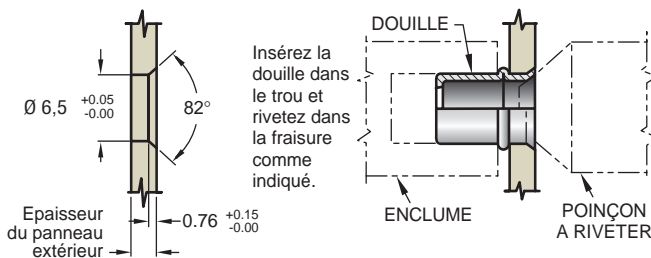


Outils d'installation de la douille

(commander séparément).

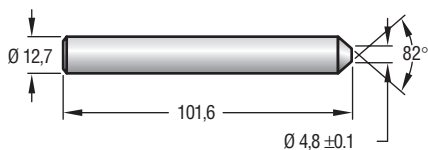

REFERENCE
54-0-5467-11


Matériau
Acier cémenté

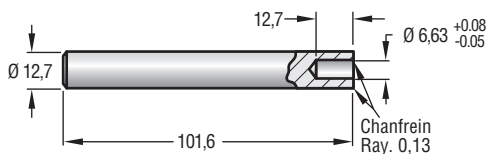

REFERENCE
54-0-5466-11

Matériau
Acier cémenté

Pour rendre la vis captive

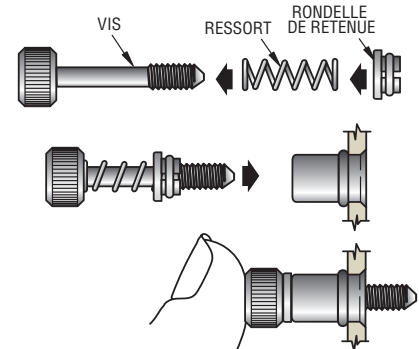

1. Placez l'extrémité du ressort dans la cavité de la rondelle de retenue.
2. Insérez la vis (avec le ressort et la rondelle) dans la douille.
3. Appuyez pour enclipser la rondelle de retenue dans la douille.


Les dimensions sans tolérances ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Southco® - Fixations captives

Série à ressort éjecteur

Grande taille

• Filetages M4 x 0,7 mm, M5 x 0,8 mm, M6 x 1 mm

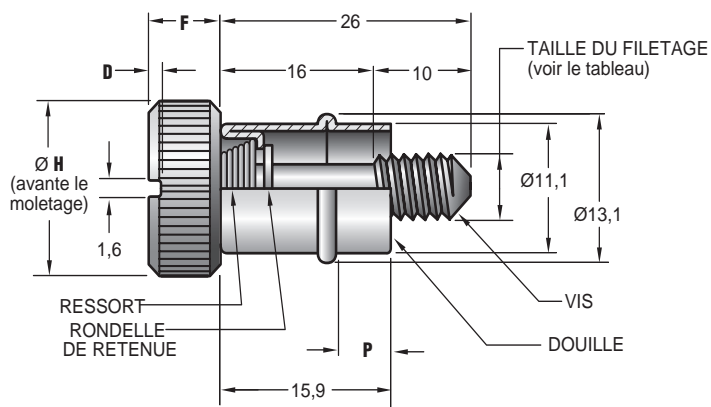

DIMENSIONS				TAILLE DU FILETAGE	REFERENCES
P	Ø H	D	F		

Vis NOIRES



3,2	10,3	1,6	6,0	M4 X 0,7	53-74-716-26
4,8					53-74-816-26
6,3					53-74-916-26
3,2	11,1	1,6	6,3	M5 X 0,8	53-76-716-26
4,8					53-76-816-26
6,3					53-76-916-26
3,2	14,3	2,3	6,3	M6 X 1,0	53-77-416-26
4,8					53-77-516-26
6,3					53-77-616-26

Vis POLIES BRILLANTES

3,2	10,3	1,6	6,0	M4 X 0,7	53-74-716-24 •
4,8					53-74-816-24 •
6,3					53-74-916-24 •
3,2	11,1	1,6	6,3	M5 X 0,8	53-76-716-24 •
4,8					53-76-816-24 •
6,3					53-76-916-24 •
3,2	14,3	2,3	6,3	M6 X 1,0	53-77-416-24 •
4,8					53-77-516-24 •
6,3					53-77-616-24 •

Note : des vis plus longues et des têtes non fendues sont disponibles sur commande spéciale.

Installation de la douille

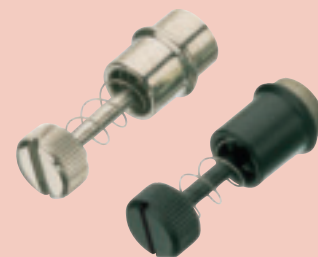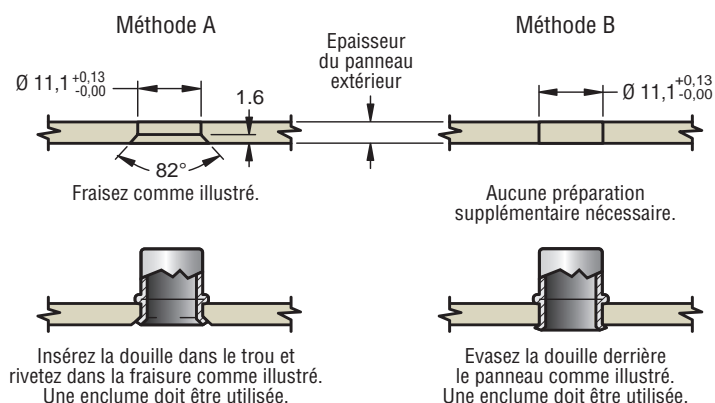

Pour déterminer la vis

1. Mesurez l'épaisseur du panneau extérieur et consultez LE TABLEAU DE SELECTION DE LA VIS (ci-dessous)
2. Déterminez la valeur de P et la méthode d'installation de la vis, par rapport à l'épaisseur du panneau extérieur.
3. Déterminez la référence de la vis dans le TABLEAU DES REFERENCES, en fonction de la valeur P, du choix de la tête de vis et du filetage.

Tableau de sélection de la vis

Epaisseur du panneau extérieur		Dimension P correspondante	Utilisez la méthode d'installation :
Min.	Max.		
1,6	1,9	3,2	B
2,3	3,6	4,8	B
2,8	3,6	3,2	A
3,9	5,2	6,3	B
4,4	5,2	4,8	A
5,9	6,7	6,3	A

Matériaux et finitions

VIS : acier inoxydable 302. DOUILLE : acier inoxydable 305. LES VIS ET DOUILLES sont passivées ou passivées à revêtement organique noir. RESSORT ET RONDELLE DE RETENUE : acier inoxydable 302 passivé.

Chaque référence comprend une vis et une douille livrées désassemblées, en emballage protecteur (les douilles brillantes sont livrées en vrac).

Les dimensions sans tolérances ne sont fournies qu'à titre indicatif.

 

 
Southco® - Fixations captives

Série à ressort éjecteur



Installation

Pour rendre la vis captive


1. Faites glisser le ressort sur la tige de la vis. Le ressort doit être orienté comme illustré.
2. Insérez la vis (avec ressort) dans le trou de la douille.

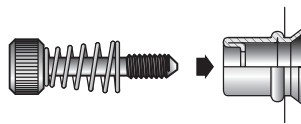

3. Insérez la rondelle de retenue dans la cavité à l'extrémité de l'outil.
4. En tenant la tête de vis, tournez l'outil jusqu'à ce que la rondelle soit engagée sur la gorge de la vis.

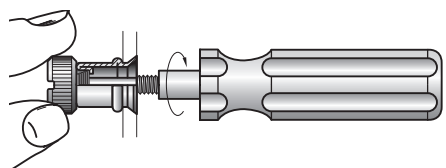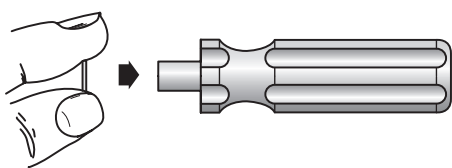

Rondelle de retenue fendue

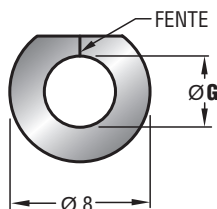


TAILLE DU FILETAGE	Ø G
M4 x 0,7	3,5
M5 x 0,8	4,2
M6 x 1	5,1

Outils de pose (commander séparément)

pour la série métrique No 53 à ressort éjecteur de grande taille


Pour l'installation des rondelles de retenue

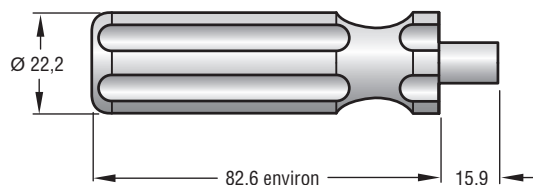

REFERENCE
29-53-101-10 •

Pour l'installation des douilles


Poinçon de rivetage

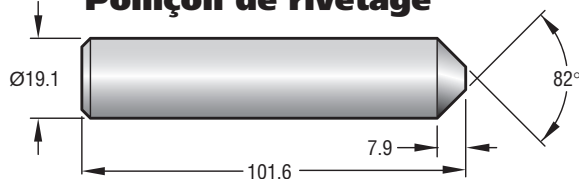

REFERENCE
90-2824-11 •

Matériau
Acier cémenté.

Enclume

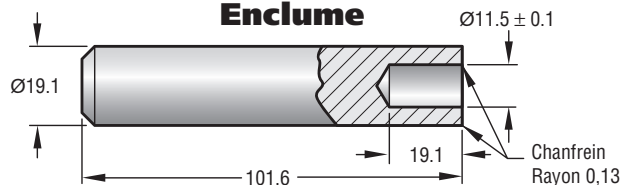

REFERENCE
90-2825-11 •

Matériau
Acier doux.


Les dimensions sans tolérances ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Southco® - Fixations captives

Série à ressort éjecteur

Filetages 8-32, 10-32 et 1/4-20

• Grande taille

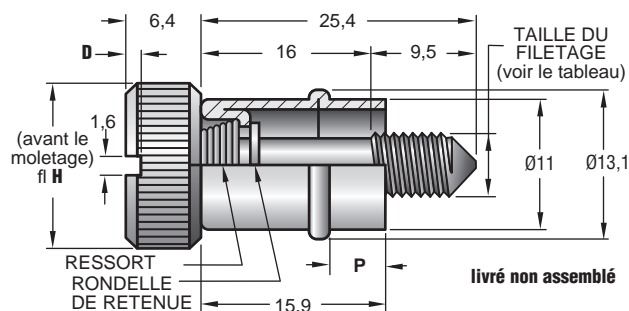

Ø H	D
17,5	3,2
14,3	2,4
11,1	1,6

Ensembles de vis fendues NOIRES

P	Ø H = 11		Ø H = 14,3	Ø H = 17,5
	8-32	10-32	1/4-20	1/4-20

Vis rétractables


3,2	53-17-710-26	53-16-710-26	53-11-410-26	53-11-110-26
4,8	53-17-810-26	53-16-810-26	53-11-510-26	53-11-210-26
6,3	53-17-910-26	53-16-910-26	53-11-610-26	53-11-310-26

Ensembles de vis POLIES BRILLANTES

P	Ø H = 11		Ø H = 14,3	Ø H = 17,5
	8-32	10-32	1/4-20	1/4-20

Vis rétractables

3,2	53-17-710-24 ●	53-16-710-24 ●	53-11-410-24 ●	53-11-110-24 ●
4,8	53-17-810-24 ●	53-16-810-24 ●	53-11-510-24 ●	53-11-210-24 ●
6,3	53-17-910-24 ●	53-16-910-24 ●	53-11-610-24 ●	53-11-310-24 ●

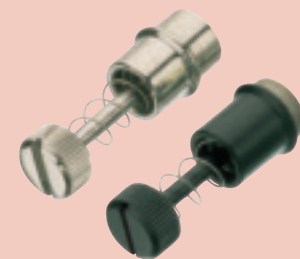

Pour déterminer la vis


- Mesurez l'épaisseur du panneau extérieur et consultez LE TABLEAU DE SELECTION DE LA VIS (ci-dessous)
- Déterminez la valeur de P et la méthode d'installation de la vis, par rapport à l'épaisseur du panneau extérieur.
- Déterminez la référence de la vis dans le TABLEAU DES REFERENCES, en fonction de la valeur P, du choix de la tête de vis et du filetage.

Tableau de sélection de la vis

Epaisseur du panneau extérieur		Dimension P correspondante	Utilisez la méthode d'installation :
Min.	Max.		
1,6	1,9	3,2	B
2,3	3,6	4,8	B
2,8	3,6	3,2	A
3,9	5,2	6,3	B
4,4	5,2	4,8	A
5,9	6,7	6,3	A

Installation

Installation de la douille

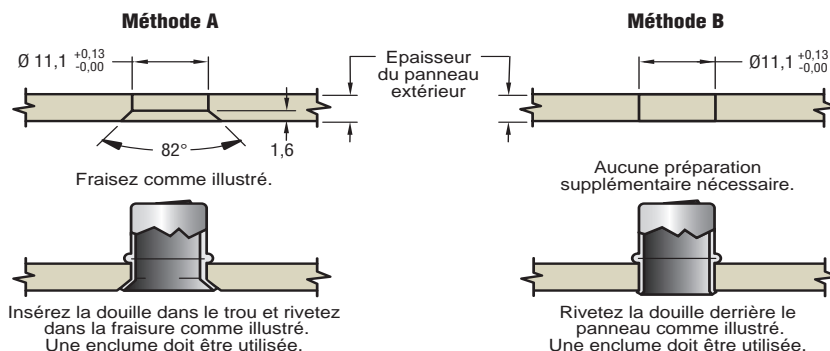

Matériaux et finitions

VIS : acier inoxydable 302. DOUILLE : acier inoxydable 305. LES VIS ET DOUILLES sont passivées ou passivées à revêtement organique noir. RESSORT ET RONDELLE DE RETENUE : acier inoxydable 302 passivé.

Chaque référence comprend une vis et une douille livrées **non assemblées, en emballage protecteur** (les douilles brillantes sont livrées en vrac).

Dimensions without tolerances are for reference only.


Southco® - Fixations captives

Série à ressort éjecteur

Filetages 8-32, 10-32 et 1/4-20

Installation


Pour rendre la vis captive

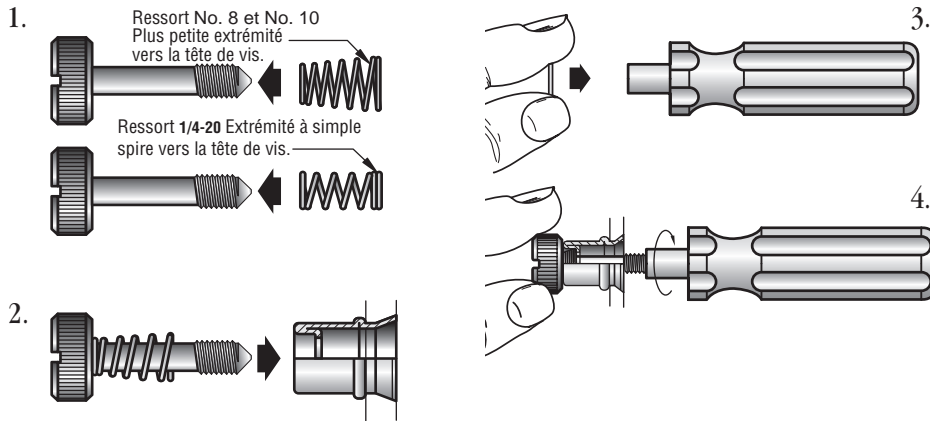

To Captivate Screw


1. Faites glisser le ressort sur la tige de la vis. Le ressort doit être orienté comme illustré.
2. Insérez la vis (avec ressort) dans le trou de la douille.
3. Insérez la rondelle de retenue dans la cavité à l'extrémité de l'outil.
4. En tenant la tête de vis, tournez l'outil jusqu'à ce que la rondelle soit engagée sur la gorge de la vis.

Rondelle de retenue fendue

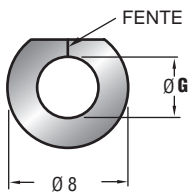

TAILLE DU FILETAGE	ØG
No. 8	3,5
No. 10-32	4,2
1/4-20	5,1
No. 10-24	3,8


Outils de pose (commander séparément)

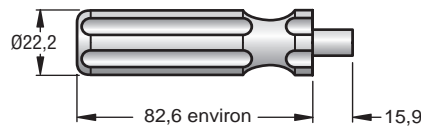

REFERENCES

29-53-101-10 •


Pour l'installation des douilles

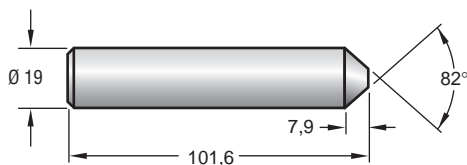

Poinçon à riveter

REFERENCE
90-2824-11 •

Matériau
Acier cémenté.

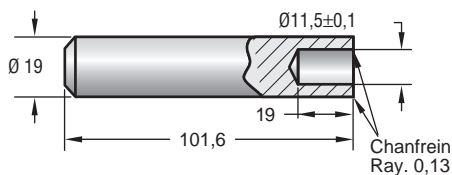

Enclume

REFERENCE
90-2825-11 •


Matériau
Acier doux.

Les dimensions sans tolérances ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Southco® - Fixations captives

Série Finition polie - Filetage M3

- Conception simple
- Finition polie

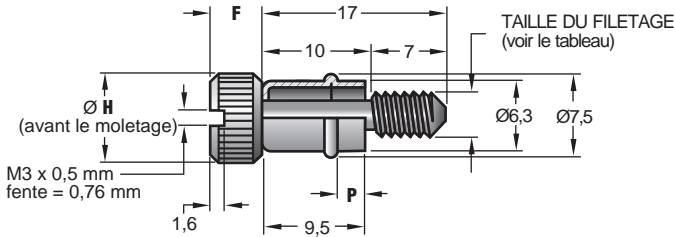

Pour déterminer la vis :
Mesurez l'épaisseur du panneau extérieur et consultez le tableau.

EPAISSEUR DU PANNEAU EXTERIEUR		DIMENSIONS			TAILLE DU FILETAGE	REFERENCES
MIN.	MAX.	Ø H	F	P		

Vis NOIRES


1,3	1,7	7,1	4,0	1,6	M3 x 0,5	51-72-410-26
2,1	2,5			2,3		51-72-510-26
2,9	3,3			3,2		51-72-610-26

Vis POLIES BRILLANTES


1,3	1,7	7,1	4,0	1,6	M3 x 0,5	51-72-410-24 •
2,1	2,5			2,3		51-72-510-24 •
2,9	3,3			3,2		51-72-610-24 •

Pour rendre la vis captive


Vissez la vis dans le trou de la douille.

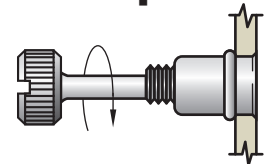


Assemblez les panneaux.

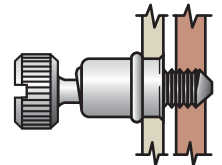


Vissez fermement la vis dans le châssis jusqu'à ce que l'amorce hélicoïdale soit complètement aplatie. Retirez la vis pour s'assurer qu'elle est complètement captive.

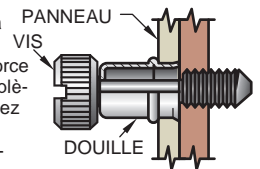

Installation de la douille

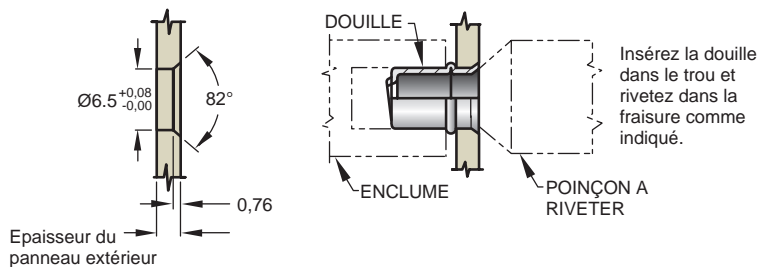


Outils d'installation de la douille (commander séparément).

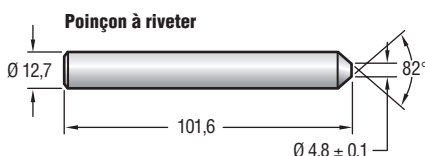

REFERENCE
54-0-5467-11•

Matériau
acier cémenté.

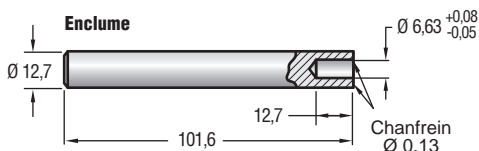

REFERENCE
54-0-5466-11•

Matériau
acier cémenté.

Matériaux et finitions

VIS : acier inoxydable 302.
DOUILLES : acier inoxydable 305.
LES DEUX PIECES sont passivées ou passivées à revêtement organique noir.

NOTE : Chaque référence comprend une vis et une douille **livrées non assemblées**, en emballage protecteur (les douilles brillantes sont livrées en vrac).


NOTE : des vis plus longues et des têtes non fendues sont disponibles sur commande spéciale.

Dimensions without tolerances are for reference only.

Southco® - Fixations captives

Série Finition polie - Filetages 4-40 et 6-32

- Conception simple
- Finition polie

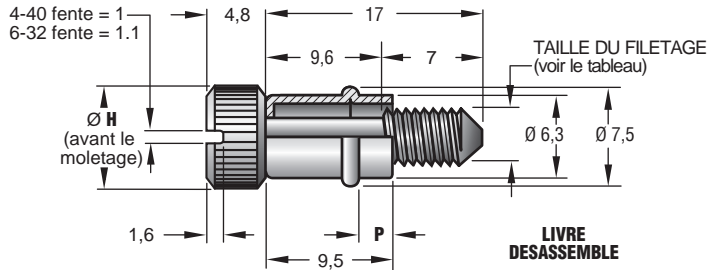

Vis NOIRES

ÉPAISSEUR DU PANNEAU EXTERIEUR			4-40	6-32	P
MIN.	NOM.	MAX.	Ø H = 7,9	Ø H = 7,9	


1,3	1,5	1,7	51-10-406-26	51-18-406-26	1,6
2,1	2,3	2,5	51-10-506-26	51-18-506-26	2,3
2,9	3,1	3,3	51-10-606-26	51-18-606-26	3,2

Vis POLIES BRILLANTES

ÉPAISSEUR DU PANNEAU EXTERIEUR			4-40	6-32	P
MIN.	NOM.	MAX.	Ø H = 7,9	Ø H = 7,9	


1,3	1,5	1,7	51-10-406-24 •	51-18-406-24 •	1,6
2,1	2,3	2,5	51-10-506-24 •	51-18-506-24 •	2,3
2,9	3,1	3,3	51-10-606-24 •	51-18-606-24 •	3,2

Outils d'installation de la douille (commander séparément).

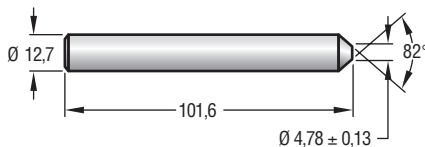

REFERENCE
54-0-5467-11

Matériau
acier cémenté.

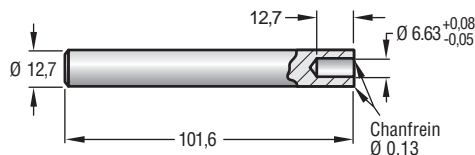


REFERENCE
54-0-5466-11

Matériau
acier cémenté.



Pour rendre la vis captive

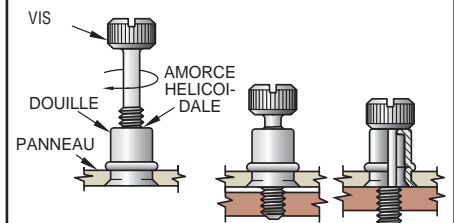

1. Vissez la vis dans le trou de la douille. Assemblez les panneaux.
2. Vissez fermement la vis dans le châssis jusqu'à ce que l'amorce hélicoïdale soit complètement aplatie. Retirez la vis pour s'assurer qu'elle est complètement captive.

Matériaux et finitions

VIS : acier inoxydable 302.


DOUILLES : acier inoxydable 305.

LES DEUX PIÈCES sont passivées ou passivées à revêtement organique noir.

NOTE : Chaque référence comprend une vis et une douille livrées **non assemblées**, en emballage protecteur (les douilles brillantes sont livrées en vrac).

NOTE : des vis plus longues et des têtes non fendues sont disponibles sur commande spéciale.

Installation de la douille

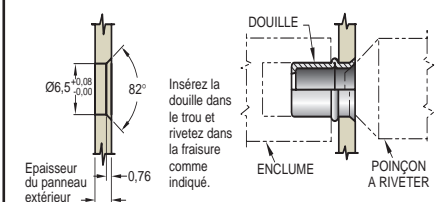


Les dimensions sans tolérances ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Southco® - Fixations captives

Série Finition polie - Filetage M4, M5 et M6

- Conception simple
- Finition polie

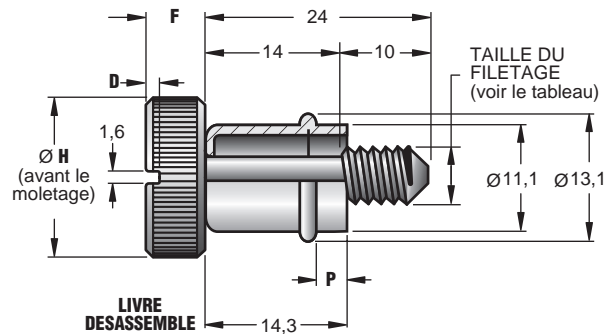

DIMENSIONS				TAILLE DU FILETAGE	REFERENCES
P	Ø H	D	F		

Ensembles de vis NOIRES

3,2				M4 X 0,7	51-74-714-26
4,8	10,3	1,6	6,0	M4 X 0,7	51-74-814-26
6,3					51-74-914-26
3,2				M5 X 0,8	51-76-714-26
4,8	11,1	1,6	6,3	M5 X 0,8	51-76-814-26
6,3					51-76-914-26
3,2				M6 X 1,0	51-77-414-26
4,8	14,3	2,3	6,3	M6 X 1,0	51-77-514-26
6,3					51-77-614-26


Ensembles de vis POLIES BRILLANTES

3,2				M4 X 0,7	51-74-714-24 ●
4,8	10,3	1,6	6,0	M4 X 0,7	51-74-814-24 ●
6,3					51-74-914-24 ●
3,2				M5 X 0,8	51-76-714-24 ●
4,8	11,1	1,6	6,3	M5 X 0,8	51-76-814-24 ●
6,3					51-76-914-24
3,2				M6 X 1,0	51-77-414-24 ●
4,8	14,3	2,3	6,3	M6 X 1,0	51-77-514-24 ●
6,3					51-77-614-24 ●


Chaque référence comprend une vis et une douille livrées non assemblées, en emballage protecteur (les douilles brillantes sont livrées en vrac).

Pour déterminer la vis

1. Mesurez l'épaisseur du panneau extérieur et consultez LE TABLEAU DE SELECTION DE LA VIS (ci-contre, à droite)
2. Déterminez la valeur de P et la méthode d'installation de la vis, par rapport à l'épaisseur du panneau extérieur
3. Déterminez la référence de la vis dans le TABLEAU DES REFERENCES, en fonction de la valeur P, du choix de la tête de vis et du filetage.

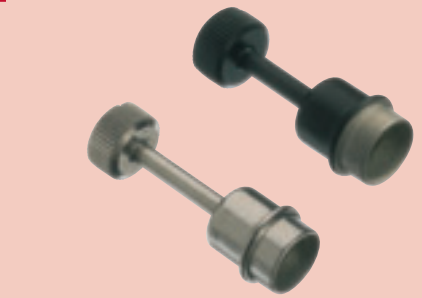

Pour rendre la vis captive

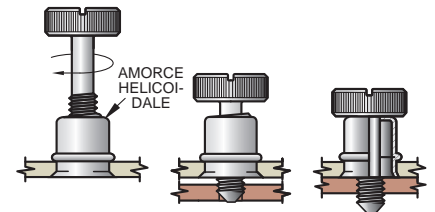

1. Vissez la vis dans le trou de la douille.
2. Assemblez les panneaux.
3. Vissez fermement la vis dans le châssis jusqu'à ce que l'amorce hélicoïdale soit complètement aplatie. Retirez la vis pour s'assurer qu'elle est complètement captive.


Epaisseur du panneau extérieur		Dimension P correspondante	Utilisez la méthode d'installation :
MIN.	MAX.		
1,6	1,9	3,2	B
2,3	3,6	4,8	B
2,8	3,6	3,2	A
3,9	5,2	6,3	B
4,4	5,2	4,8	A
5,9	6,7	6,3	A

Matériaux et finitions


VIS : acier inoxydable 302.
DOUILLES : acier inoxydable 305.
LES DEUX PIECES sont passivées ou passivées à revêtement organique noir.

Installation de la douille

Méthode A

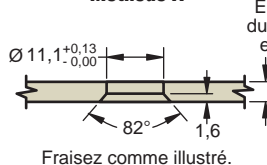


Fraisez comme illustré.

 


Insérez la douille dans le trou et rivetez dans la fraisure comme illustré. Une enclume doit être utilisée.

Méthode B

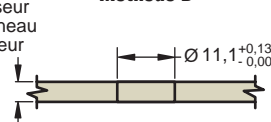

 
Aucune préparation supplémentaire nécessaire.



Rivetez la douille derrière le panneau comme illustré. Une enclume doit être utilisée.

Outils d'installation de la douille

(commander séparément).

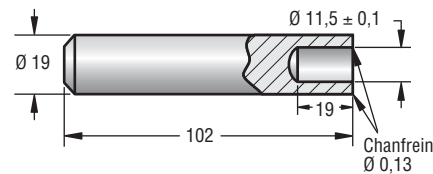


Enclume

REFERENCE
90-2825-11

Matériau

Acier doux.

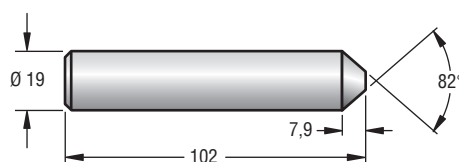

Poignon à riveter

REFERENCE
90-2824-11

Matériau

Acier cémenté.


Dimensions without tolerances are for reference only.

Fixations Captives
Vis captives

Southco® - Fixations captives

**Série Finition polie -
Filetage 8-32, 10-32 et 1/4-20**

- Conception simple
- Finition polie

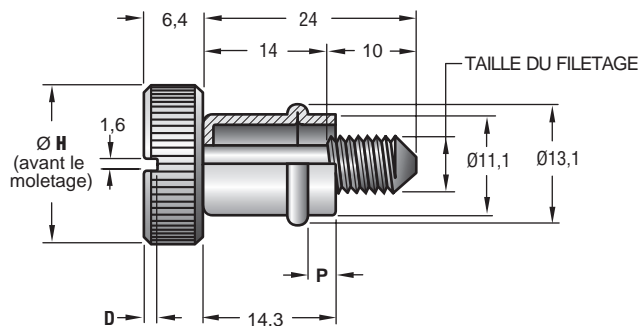

ØH	D
17,5	3,2
14,3	2,4
11,1	1,6

Ensembles de vis fendues NOIRES


P	Ø H = 11,1		Ø H = 14,3	Ø H = 17,5
	8-32	10-32	1/4-20	1/4-20
3,2	51-17-709-26	51-16-709-26	51-11-409-26	51-11-109-26
4,7	51-17-809-26	51-16-809-26	51-11-509-26	51-11-209-26
6,3	51-17-909-26	51-16-909-26	51-11-609-26	51-11-309-26

Ensembles de vis POLIES BRILLANTES

P	Ø H = 11,1		Ø H = 14,3	Ø H = 17,5
	8-32	10-32	1/4-20	1/4-20
3,2	51-17-709-24 •	51-16-709-24 •	51-11-409-24 •	51-11-109-24 •
4,7	51-17-809-24 •	51-16-809-24 •	51-11-509-24 •	51-11-209-24 •
6,3	51-17-909-24 •	51-16-909-24 •	51-11-609-24 •	51-11-309-24 •

Outils d'installation de la douille

(commander séparément).

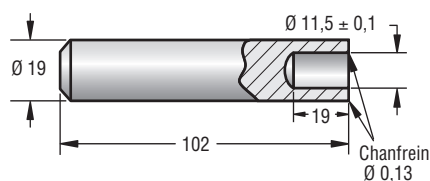


Enclume

REFERENCE
90-2825-11

Matériau

Acier doux.

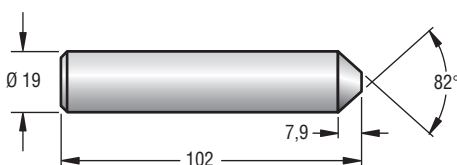

Poinçon à riveter


REFERENCE
90-2824-11

Matériau

Acier cémenté.



Pour rendre la vis captive

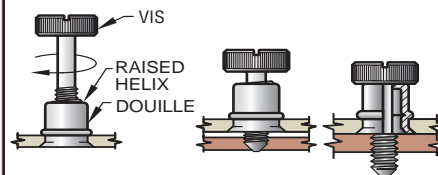

1. Vissez la vis dans le trou de la douille.
2. Assemblez les panneaux.
3. Vissez fermement la vis dans le châssis jusqu'à ce que l'amorce hélicoïdale soit complètement aplatie. Retirez la vis pour s'assurer qu'elle est complètement captive.

Matériaux et finitions

VIS : acier inoxydable 302.

DOUILLES : acier inoxydable 305.


LES DEUX PIÈCES sont passivées ou passivées à revêtement organique noir.

Pour déterminer la vis

1. Mesurez l'épaisseur du panneau extérieur et consultez LE TABLEAU DE SÉLECTION DE LA VIS (ci-contre, à droite)
2. Déterminez la valeur de P et la méthode d'installation de la vis, par rapport à l'épaisseur du panneau extérieur
3. Déterminez la référence de la vis dans le TABLEAU DES RÉFÉRENCES, en fonction de la valeur P, du choix de la tête de vis et du filetage.

Epaisseur du panneau extérieur		Dimension P correspondante	Utilisez la méthode d'installation :
MIN.	MAX.		
1,6	1,9	3,2	B
2,3	3,6	4,8	B
2,8	3,6	3,2	A
3,4	5,2	6,3	B
4,4	5,2	4,8	A
5,9	6,7	6,3	A

Installation de la douille

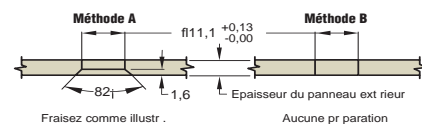

Fraisez comme illustré. Aucune préparation supplémentaire n'est nécessaire.

Insérez la douille dans le trou et rivetez dans la fraisure comme illustré. Une enclume doit être utilisée.


Rivetez la douille derrière le panneau comme illustré. Une enclume doit être utilisée.

Les dimensions sans tolérances ne sont fournies qu'à titre indicatif.


Southco® - Fixations captives

Série Simple

- Bouton large pour un actionnement manuel
- Finition polie
- Rendu captif par la rondelle de retenue

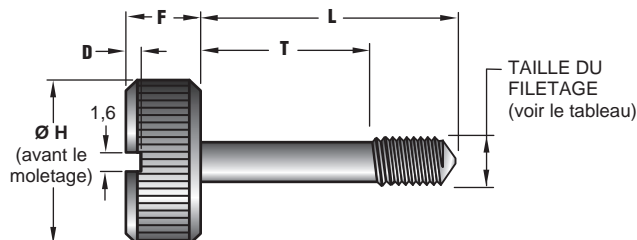

Ø H	D	F
14,3	1,3	6,3
11,1	1,6	6,3
10,3	1,6	6,0

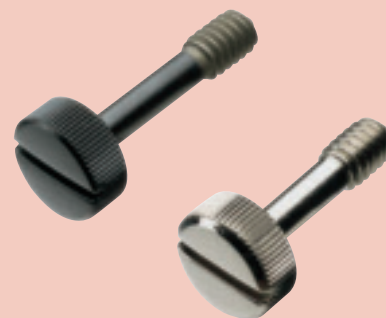

Impérial


Dimensions		REFERENCES		
		Ø H = 11,1		Ø H = 14,3
L	T	8-32	10-32	1/4-20
24	14	58-27-309-24	58-26-309-24	58-21-309-24
25	16	58-27-310-24	58-26-310-24	58-21-310-24
27	17,5	58-27-311-24	58-26-311-24	58-21-311-24
28,6	19	58-27-312-24	58-26-312-24	58-21-312-24
30,2	20,6	58-27-313-24	58-26-313-24	58-21-313-24
31,8	22,2	58-27-314-24	58-26-314-24	58-21-314-24
33,3	23,8	58-27-315-24	58-26-315-24	58-21-315-24
35	25,4	58-27-316-24	58-26-316-24	58-21-316-24

Note : Pour obtenir une vis de finition noire, changez le dernier chiffre de la référence "4" par "6".
Exemple : 58-27-309-26

Métrique


Dimensions		Ø H = 10,3	Ø H = 11,1	Ø H = 14,3
L	T	M4 x 0,7	M5 x 0,8	M6 x 1,0
24	14	58-74-314-24	58-76-314-24	58-77-214-24
26	16			58-77-216-24

 Préparation du panneau




TAILLE DU FILETAGE	Ø Y	TAILLE DU FILETAGE	Ø Y
No. 8-32	(,170)	M4 x 0,7	4,5
No. 10-32	(,196)	M5 x 0,8	5,5
1/4-20	(,266)	M6 x 1,0	6,6

Rondelle de retenue fendue


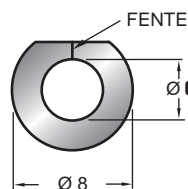


Taille Du Filetage	Ø G	REFERENCES
M4 x 0,7 No. 8-32	3,5	58-45-5-24
M5 x 0,8 No. 10-32	4,2	58-42-5-24
M6 x 1,0 1/4-20	5,1	58-41-2-24

Outils de pose (commander séparément)

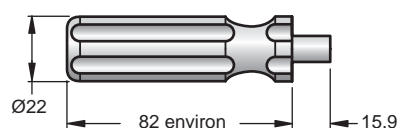

REFERENCES
29-53-101-10

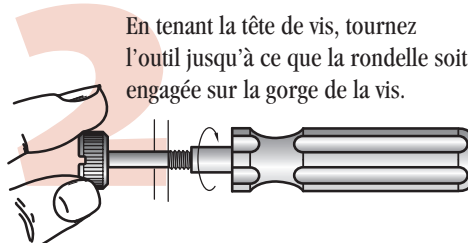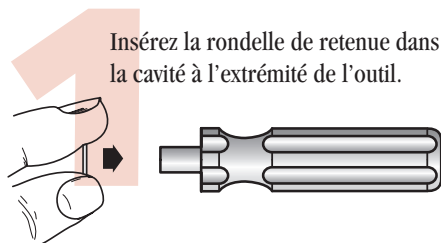

Matériaux et finitions

VIS: acier inoxydable 302, passivé.
Les vis NOIRES ont une finition poudre organique noire.
RONDELLE DE RETENUE: acier inoxydable 302, passivé.

Les dimensions sans tolérances ne sont fournies qu'à titre indicatif.