

Braccio dinamico Serie AV

Inclinazione e rotazione · Braccio doppio · Regolazione dell'altezza




67D

Specifiche e selezione


Fase 1

Determinare il peso dello schermo e la distanza (d) dalla superficie di montaggio al baricentro.

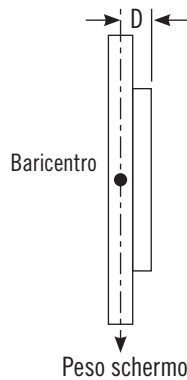

Fase 2

Usare la tabella seguente per selezionare il modello (101, 102 o 103).

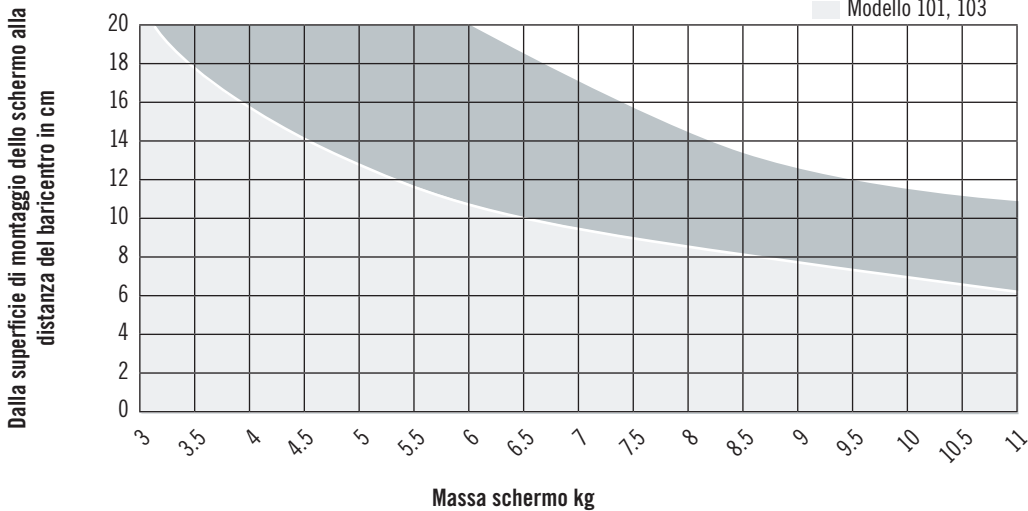

Fase 3

Completare il numero di parte selezionando le opzioni sotto relative a modello e colore.

[K]	Tipo di montaggio
C	Con meccanismo di bloccaggio
Omesso	Senza bloccaggio

[S]	Modello	Coppia inclinazione N•m		Peso massimo dello schermo kg
		Indietro	Avanti	
1	101	7.9	1.13	7
2	102	15.4	2.26	10
3	103	8.6	6.0	7

[F]	Colore
50	Nero
76	Bianco

AV - D32-61W **K**13 **S** - **F**

Materiale e finitura

Legia di alluminio, rivestito a polvere

Dati prestazionali

Prestazione in cicli: 20.000 cicli.

Coppia rotazione:

In corrispondenza del supporto dello schermo: 4.3 N-m

In corrispondenza dello snodo centrale: 6.0 N-m

In corrispondenza della superficie di montaggio: 6.8 N-m

Carico di rottura medio:

490 N

Per ulteriori informazioni consultare gli schemi tecnici.

Esempio di numero di parte:

AV-D32-61WC131-50 = Modello 101, con bloccaggio, nero

Altre opzioni disponibili. Per informazioni complete relative a opzioni disponibili, numeri di parte, istruzioni per l'installazione e specifiche dei prodotti, visitare



www.southco.com/AV