



EA-KC2 시리즈 키패드 액세스 컨트롤러 멤브레인 키패드

12V
24V

- 간단하면서도 안전한 액세스 관리
- 고객의 미적 디자인을 고려한 맞춤형 제작형 멤브레인 키패드 스타일 가능
- 여러 액세스 배열을 수용하도록 프로그램 가능
- 전자식 래치와 직접통합
- 최대 2개의 전자식 래치를 독립적으로 제어 가능
- 최소 전력 소모를 위한 절전 모드
- 최대 120개 사용자코드
- 키패드 상태 및 프로그래밍을 위한 LED 표시등

재질 및 마감처리

접촉식 키 버튼을 포함한 멤브레인 키패드: 텍스처 폴리에스테르
필름에 PSA 테이프 뒷면 장착
컨트롤러 하우징: ABS
컨트롤러 PCB: FR4

전기 입출력 사양

공급 전압: 12-24 VDC
암전류: 30µA
작동 전류: 10mA (일반)
최대 총 출력: 4 Amps
(출력 당 2 Amps)

주문 방법

- 1 컨트롤러 EA-KC2-201을 하나 주문합니다.
- 2 표준 Southco 멤브레인 EAKC2-101 또는 EA-KC2-102*를 주문합니다. 맞춤형 멤브레인 키패드는 Southco에 문의 바랍니다.
- 3 Southco 전원 공급장치 EA-A02-002를 주문하고 필요한 경우 해당 플러그 어댑터를 선택합니다.
- 4 래치 하네스 옵션 표를 사용하여 Southco EML에 사용 가능한 케이블을 선택합니다.


다른 옵션을 사용할 수 있습니다.
종류, 부품 번호, 설치 및 사양에 대한 자세한 내용을 보려면 다음 웹 사이트를 방문하십시오.



www.southco.com/EA



수평 키패드

부품 번호 EA-KC2-101

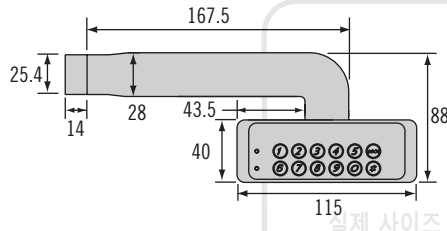



컨트롤러 어셈블리

부품 번호 EA-KC2-201

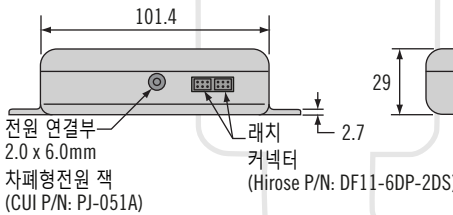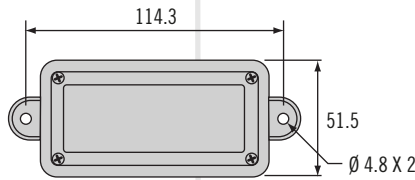

수직 키패드

부품 번호 EA-KC2-102, EA-KC2-103 & EA-KC2-104

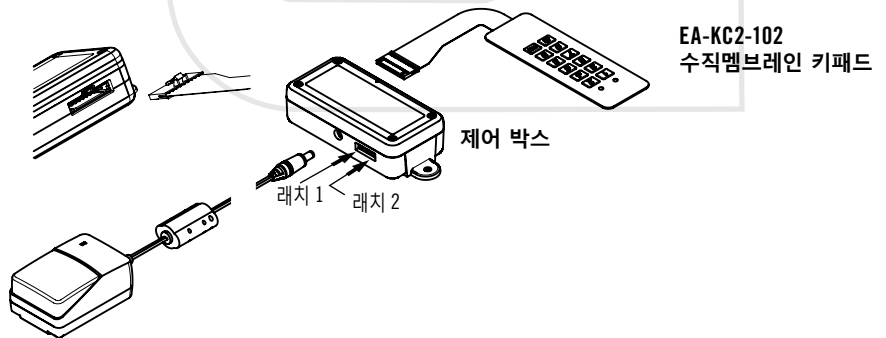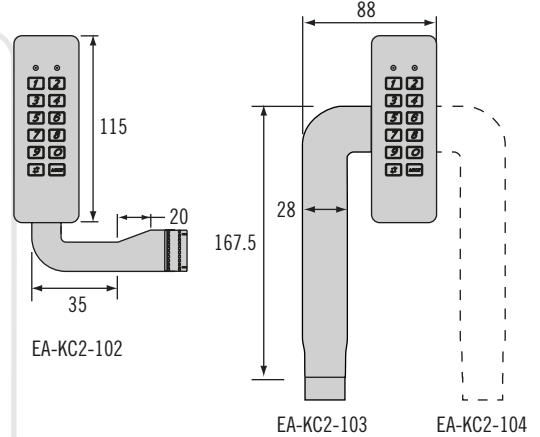

EA-A02-002
전원공급장치

래치 하네스 옵션

부품 번호	설명	
EA-W01-200*	2미터 전선 하네스에서 전선 피복 제거된 주석도금 끝단부	
EA-W20-201-01*	2미터 전선 하네스 - 멤브레인 컨트롤러 연결 - 미니 전자 키패 (EM-05-XX-XXX) 및/또는 전자로터리 회전형 래치 (R4-EM-XX-XXX)	
EA-W01-200-01*	2미터 전선 하네스 - 멤브레인 컨트롤러를 전자스윙 핸들(H3-EM-XX-XXX)에 연결	

*길이 맞춤형 주문은 Southco에 문의 바랍니다.

별도의 언급이 없는 한 규격은 밀리미터(mm)로 표시합니다.

파워 서플라이 플러그 어댑터

부품 번호	설명	Function
EA-A02-002**	NA 2-핀 포함 전원 공급장치	
EA-A02-002 & EA-A02-002-2	Euro 2-Pin 포함 전원 공급장치	
EA-A02-002 & EA-A02-002-3	UK 3-핀 포함 전원 공급장치	
EA-A02-002 & EA-A02-002-4	SAA 2-핀 포함 전원 공급장치	

**EA-A02-002 전원 공급장치에는 EA-A02-002-1 NA 2-PIN (복미용 콘센트)이 함께 제공됩니다.