


# F7 Cierre de Tracción Flexible · Con tirador en T

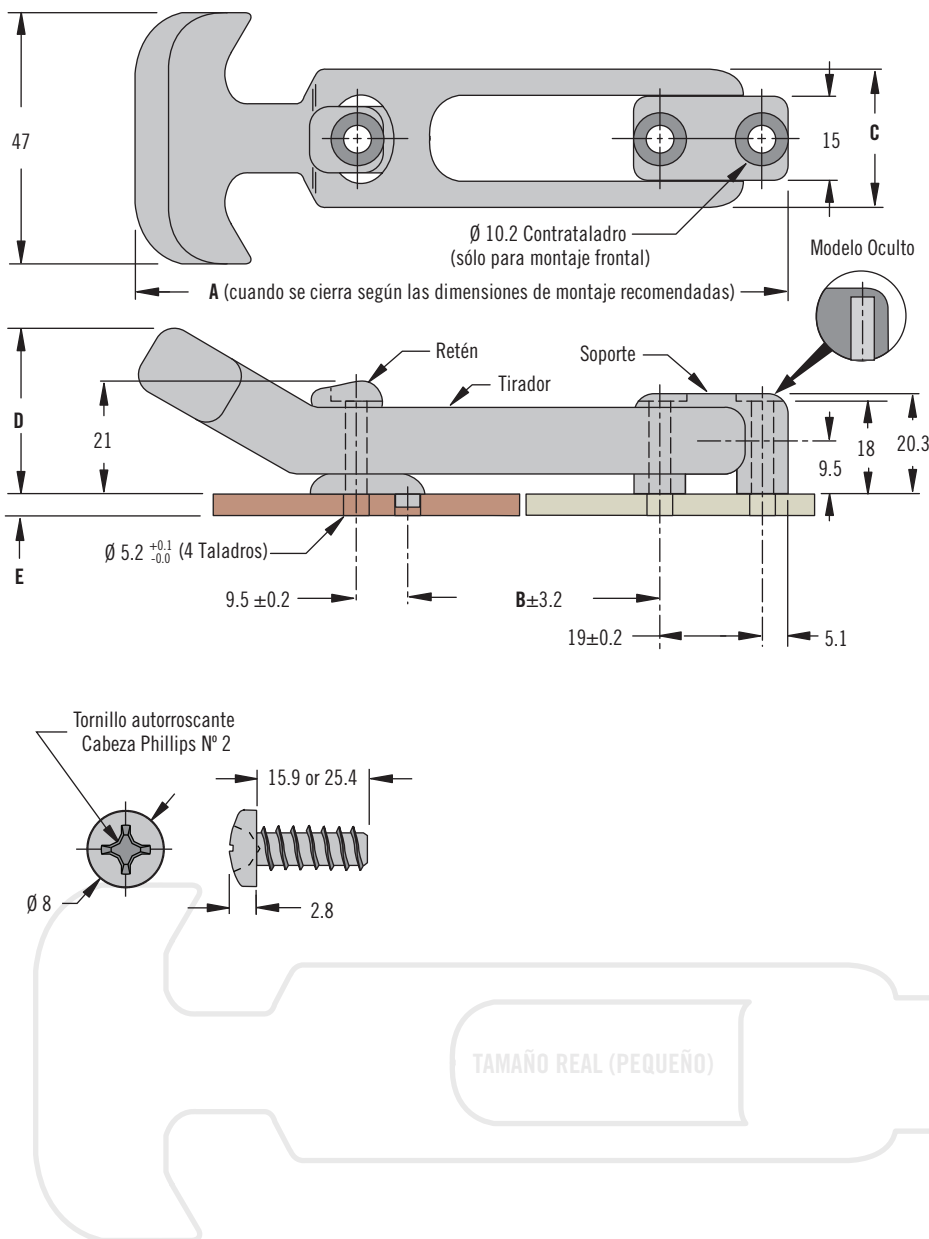

- Cierre flexible moldeado en una sola pieza
- Resistente a radiación UV
- Absorbe y reduce vibraciones

## Material y Acabado

Elastómero termoplástico y nylon negro reforzado con fibra de vidrio  
Tornillo: Acero inoxidable, pasivado

## Resistencia

Fuerza de apriete

Pequeño: 58 N

Mediano: 84 N

Grande: 98 N

Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB

## Instalación

Montaje oculto:

Instalar el conjunto con tornillos autorroscantes (pedir por separado).

Fuerza de apriete máxima: 2.0 N·m

Montaje frontal:

Instalar el conjunto con tornillos M5 ó remaches Ø 5 (no suministrados)

Referencia				Método de Montaje	Dimensiones				
Tamaño	Cierre	Retén	Tornillos (3 por bolsa)		E	A	B	C	D
Pequeño	F7-530	F7-537	~	Frontal	~	112	41	25.4	31
	F7-540	F7-547	F7-548-3	Oculto (tornillos autorroscantes)	hasta 8.0				
			F7-558-3	Oculto (tornillos autorroscantes)	8.1 - 17.5				
Mediano	F7-630	F7-537	~	Frontal	~	167	72	32	29
	F7-640	F7-547	F7-548-3	Oculto (tornillos autorroscantes)	hasta 8.0				
			F7-558-3	Oculto (tornillos autorroscantes)	8.1 - 17.5				
Grande	F7-730	F7-537	~	Frontal	~	221	117	32	29
	F7-740	F7-547	F7-548-3	Oculto (tornillos autorroscantes)	hasta 8.0				
			F7-558-3	Oculto (tornillos autorroscantes)	8.1 - 17.5				

## Referencia

Ver tabla

Pedir el cierre, el retén y los tornillos (si se necesitan) por separado