


F7 - Fechos de Engate Rápido

Fechos flexíveis · Puxe para abrir

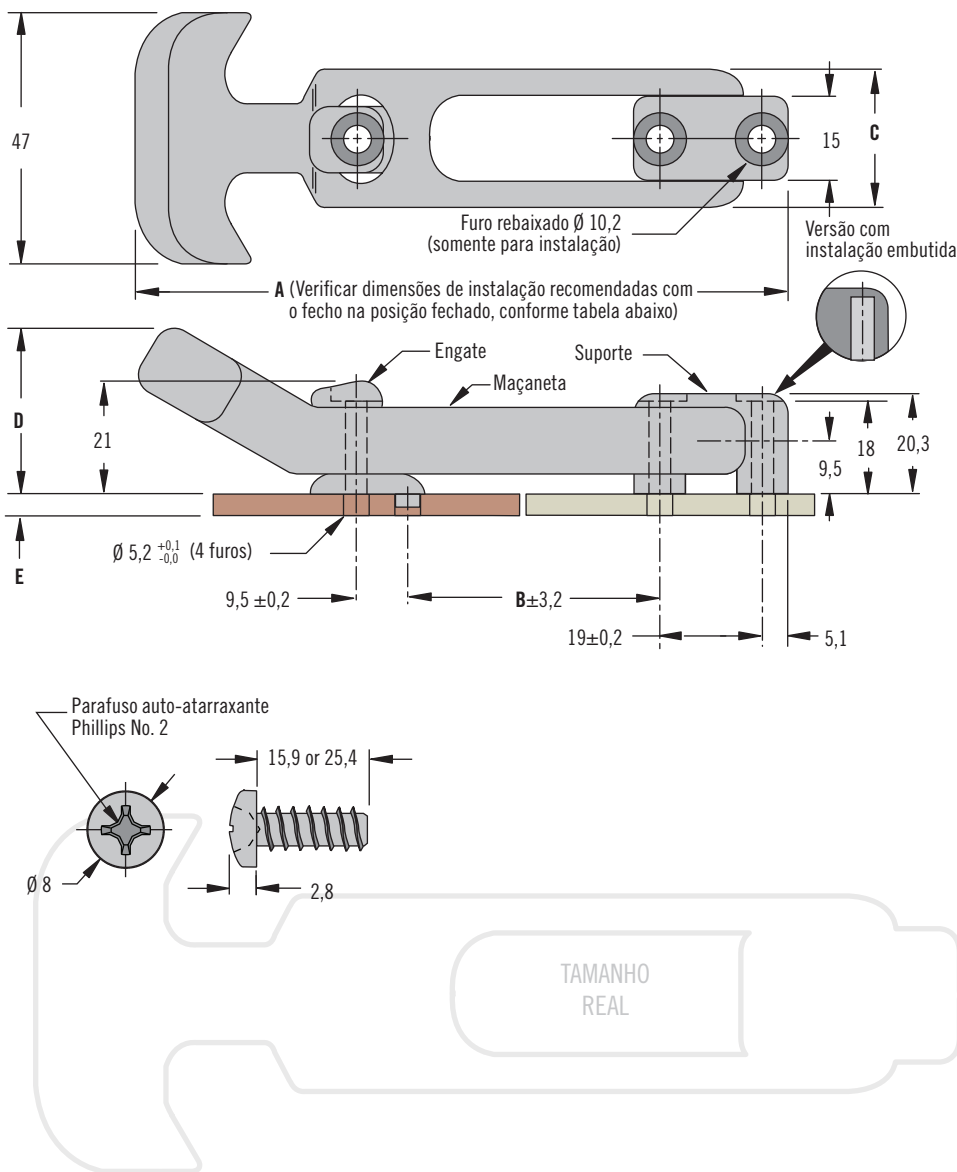

- Fechos flexíveis, moldados em peça única
- Resistência contra raios UV
- Absorvem e reduzem os efeitos de vibração

Materiais e acabamentos

Elastômero termoplástico e nylon com fibra de vidro, pretos
Parafusos: aço inox passivado

Resistência

Força de fixação
Tamanho pequeno: 58 N
Tamanho médio: 84 N
Tamanho grande: 98 N

Classificação de flamabilidade: UL94-HB

Instalação

Instalação embutida:
Instale o conjunto usando parafusos auto-atarraxantes (vendidos separadamente).
Torque de aperto máximo: 2,0 N·m
Instalação frontal:
Instale o conjunto usando parafusos M5 ou rebites de Ø 5 mm (não inclusos)

Tamanho	Códigos			Método de instalação	Dimensões				
	Fecho	Engate	Parafusos (3 por pacote)		E	A	B	C	D
Pequeno	F7-530	F7-537	~	Frontal	~	112	41	25,4	31
	F7-540	F7-547	F7-548-3	Embutida (com parafusos auto-atarraxantes)	Até 8,0				
			F7-558-3	Embutida (com parafusos auto-atarraxantes)	8,1 a 17,5				
Médio	F7-630	F7-537	~	Frontal	~	167	72	32	29
	F7-640	F7-547	F7-548-3	Embutida (com parafusos auto-atarraxantes)	Até 8,0				
			F7-558-3	Embutida (com parafusos auto-atarraxantes)	8,1 a 17,5				
Grande	F7-730	F7-537	~	Frontal	~	221	117	32	29
	F7-740	F7-547	F7-548-3	Embutida (com parafusos auto-atarraxantes)	Até 8,0				
			F7-558-3	Embutida (com parafusos auto-atarraxantes)	8,1 a 17,5				

Códigos

Consulte a tabela
Fechos, engate e parafusos (se necessário) devem ser pedidos separadamente