


Loquet de toit supérieur HH

Fonction rétractable - Loquet secondaire - Affleurant

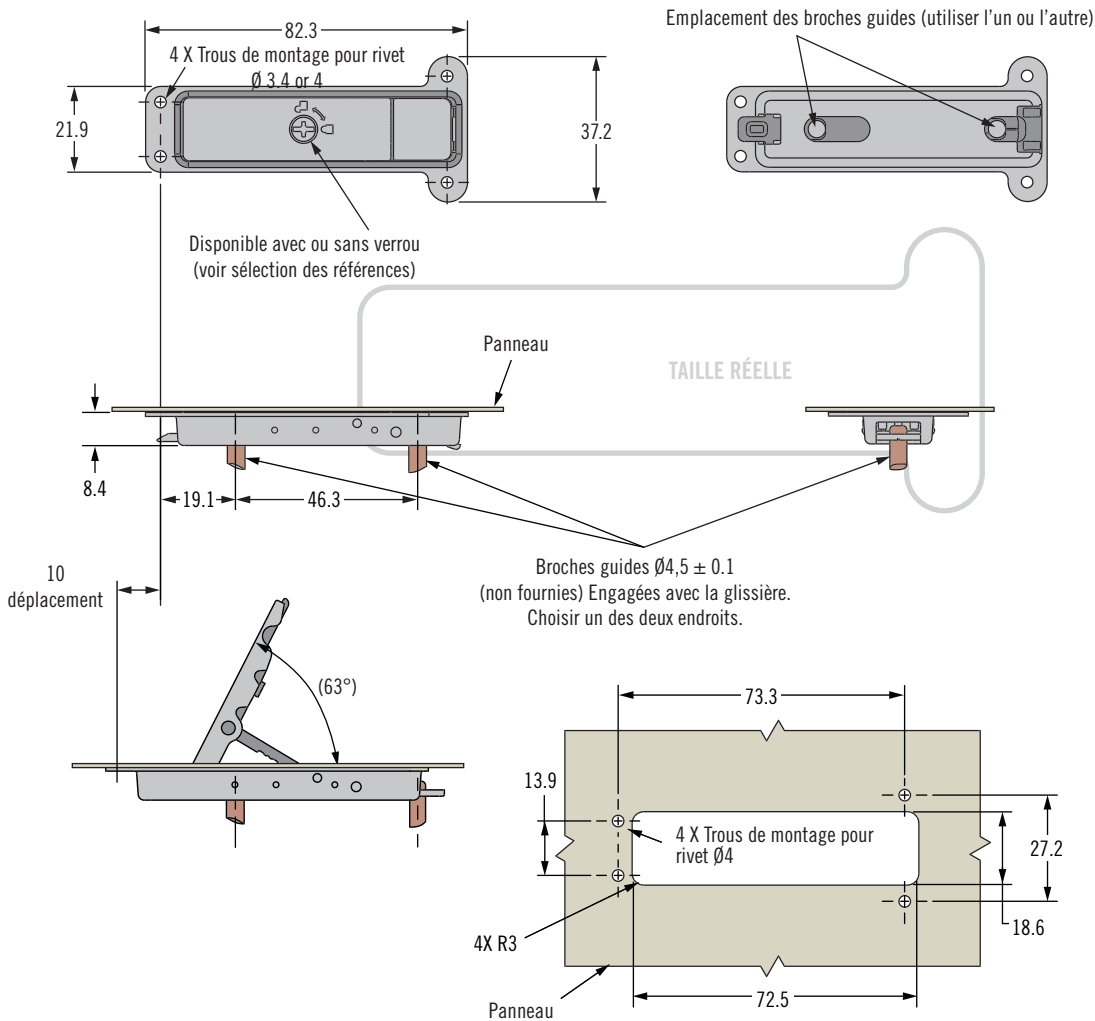

- **Fonctionnement intuitif avec poignée rétractable**
- **Installation pratique avec conception de montage à trou double engagement**
- **Glissière en acier carbone**

Matériaux et finition

Coupelle : Acier zingué
 Levier : Alliage de zinc, revêtement poudre
 Bouton : Nylon renforcé fibre de verre

Performances

Charge de service maximum recommandée sur le côté : 100 N
 Plage de températures de fonctionnement : -40°C to 40°C
 Indice d'inflammabilité : UL-94-V0

Notes de montage

Montage avec rivets $\varnothing 4$

Référence

Voir tableau

