


HH Fecho da tampa deslizante

Ejeção da maçaneta · Fecho secundário · Modelo embutido

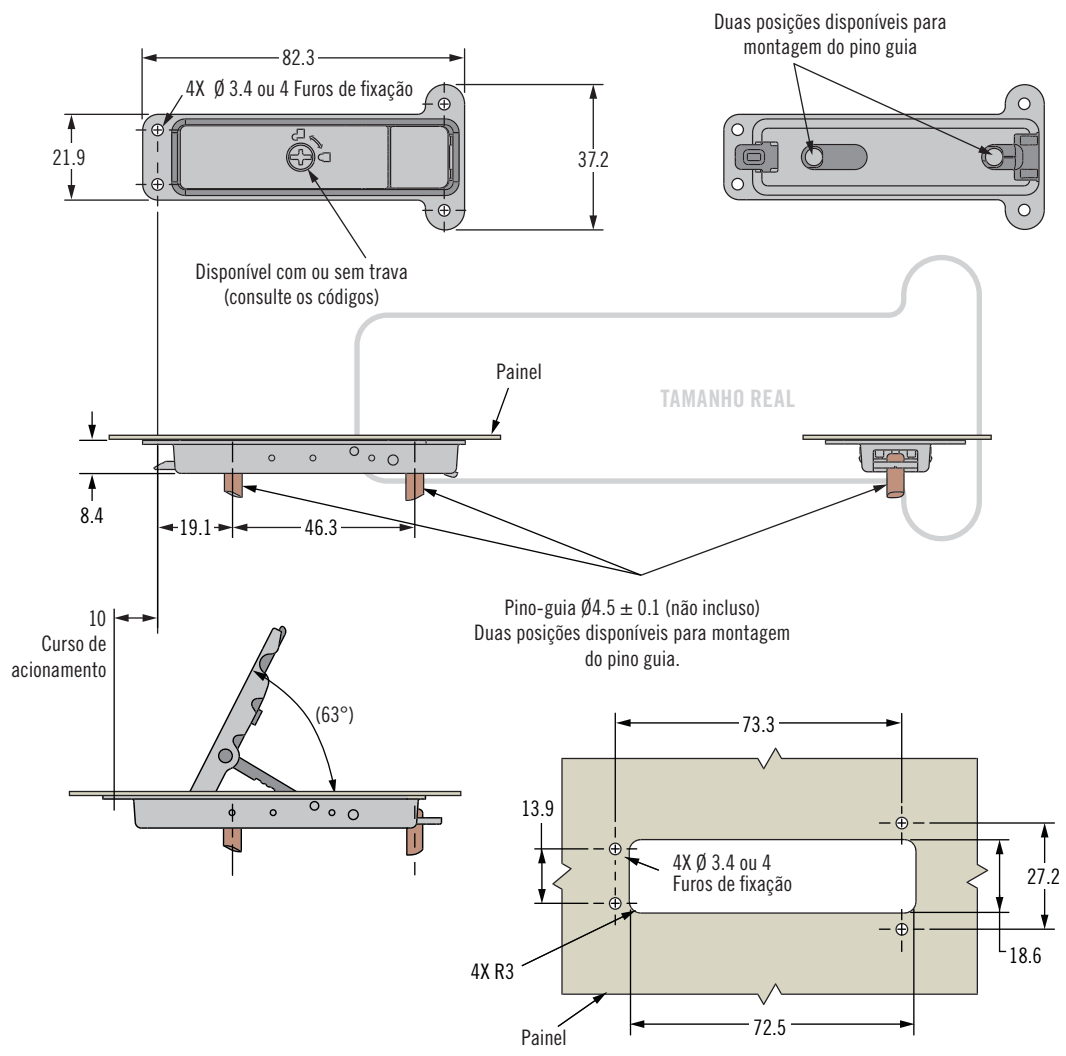

- Operação intuitiva com ejeção da maçaneta
- Instalação prática com duas opções de posição do furo de acionamento
- Placa deslizante em aço

Materiais e acabamentos

Base: aço zincado
 Haste: zamac, pintura a pó
 Botão: nylon reforçado com vidro

Resistência

Carga de trabalho máx: 100 N
 Temperatura de funcionamento: -40 °C a 40 °C
 Classificação de flamabilidade: UL-94-V0

Instalação

Utilizando rebites Ø3.4 ou Ø4

Códigos

Consulte a tabela

