




MG スター・セーラー・ドアロック

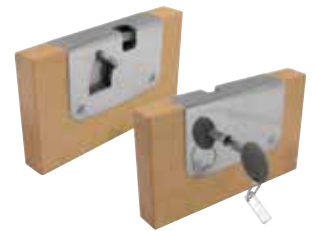

アセンブリ

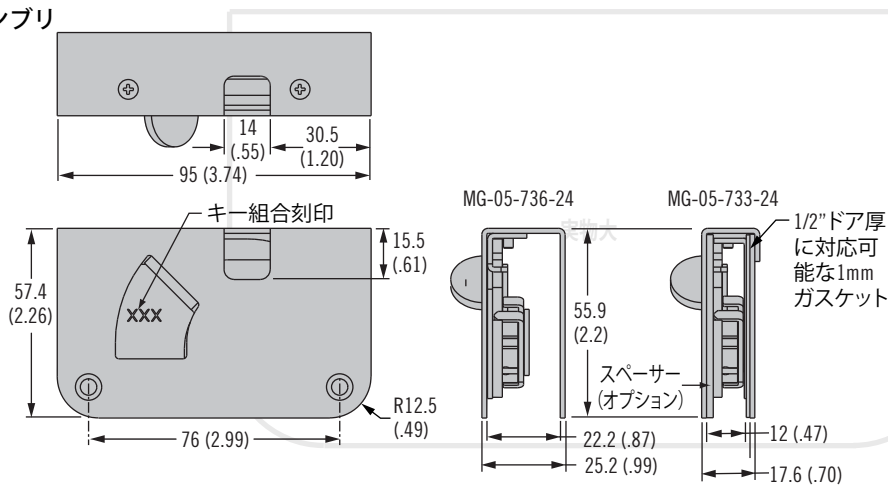

パネル側

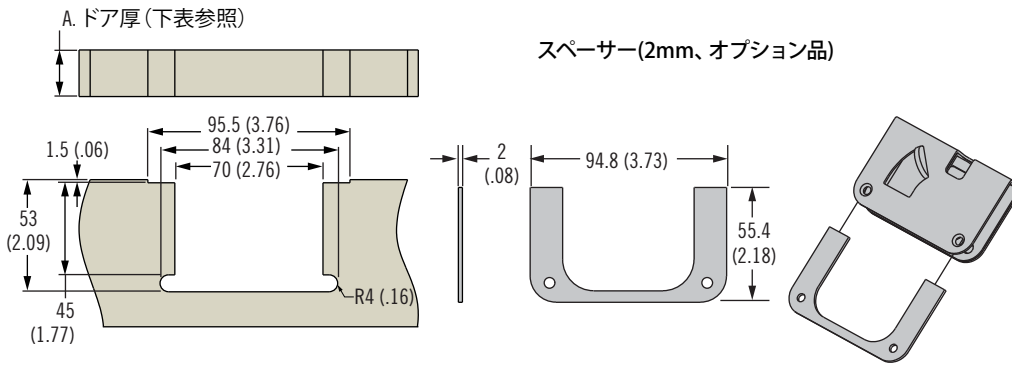

- 12mmおよび22mmドア厚に対応
- 3軸、6ピンタブラーロック設計のスター・キーロックシステムで、ハイエンドのセキュリティを提供

材質・仕上げ

ロックケース: ステンレス鋼
 スタープラグ: 真鍮
 ばね: 316ステンレス鋼
 ねじ: 316ステンレス鋼

品番: MG-05-115

ドア厚10mmの場合にはMG-05-733-24アセンブリで調整
 ドア厚20mmの場合にはMG-05-736-24アセンブリで調整
 ください。

ストライカ - アクセサリ

デッキー(黒) (安全用にものみ 使用)		MF-96-XXX-41
ストライカ、アル マイト		MG-90-102-60
ストライカ、アル マイト(黒)		MG-90-102-50
アiletストライ イカ、ステンレ ス鋼		MG-90-103-24
アiletストライ イカ、オフセンタ ー、ステンレス鋼		MG-90-104-24
ドア厚 10mm(3/8") 用スペーサー		MG-92-100-50
Pストライカ、アル マイト		MG-90-105-50
Pストライカ、アル マイト(黒)		MG-90-105-61

アセンブリ

MG - 05 - 73 C - 24

- C** ドア厚 (A)
 3 12mm (.5)
 6 22mm (.86)

品番選定

注:

ラッチとストライカは別途注文が必要
 が必要です。オプションについてはス
 トライカ - アクセサリ表をご覧ください。

その他のオプションも選択可能です。
 種類、品番、取付方法、仕様などは下
 記ウェブサイトをご参照くだ
 さい。



www.southco.com/MG



MG セキュア・ドアロック

- ポリアミド、ステンレス鋼、真鍮など、全て耐腐食性の材質を使用
- 内部スライド式プライバシーロック付き外部キーロック
- ストライカとキー2ヶ同梱

材質・仕上げ

仕上げ：白色または黒色のポリアミドケース

アクセサリ

ロック：オプションでデイキー(黒)あり


スペーサー：ドア厚10mm (3/8")対応スペーサー (オプション)

ストライカ：クリア/黒のアルマイト、またはステンレス鋼

スペアキーについてはサウスコまでお問い合わせください。


注：

他の追加ストライカオプションおよびアクセサリは537ページを参照

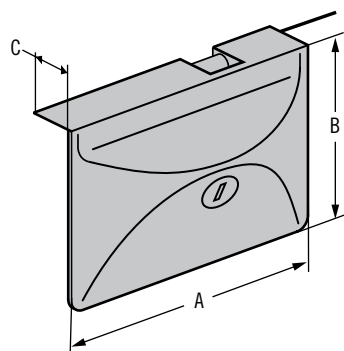

	ポンド・ヤード法 (インチ)		メートル法 (mm)
	分数表示	小数点表示	
A	3 27/64	3.43	87
B	2 11/64	2.17	55
C	15/32	.47	12


パネル側

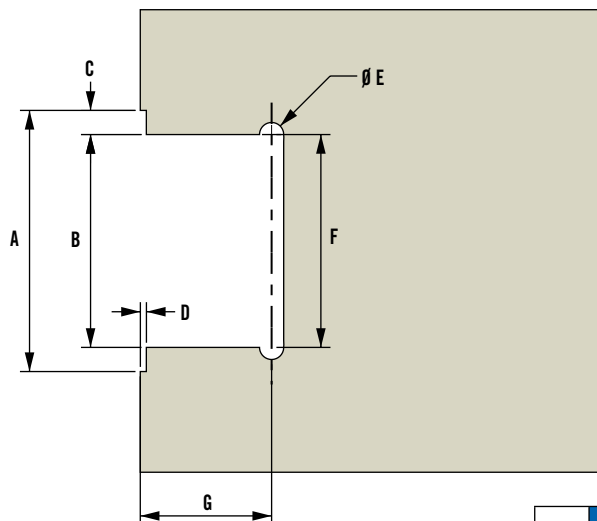

	ポンド・ヤード法 (インチ)		メートル法 (mm)
	分数表示	小数点表示	
A	3 13/32	3.41	86.5
B	2 25/32	2.78	70.5
C	15/16	.32	8
D	5/64	.08	2
E	5/16	.31	8
F	2 27/32	2.84	72
G	1 23/32	1.71	43.5

キー組合わせの決定方法

スペアキーご注文の際：
8_ _か9_ _で始まる鍵番号

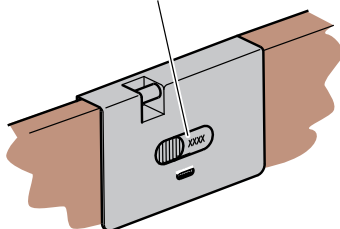

	セキュア品番	
	黒	白
Pストライカ、キー2ヶ付き	MG-01-110-50	MG-01-110-70

その他のオプションも選択可能です。
種類、品番、取付方法、仕様などは下記ウェブサイトをご参照ください。



www.southco.com/MG

特に指定のない限り、寸法はミリメートル表記。製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE