


# MP 포인트 코트 후크


## 팝업 후크



### H 하우징 스타일 (옷걸이 모양 있음, I = 2)

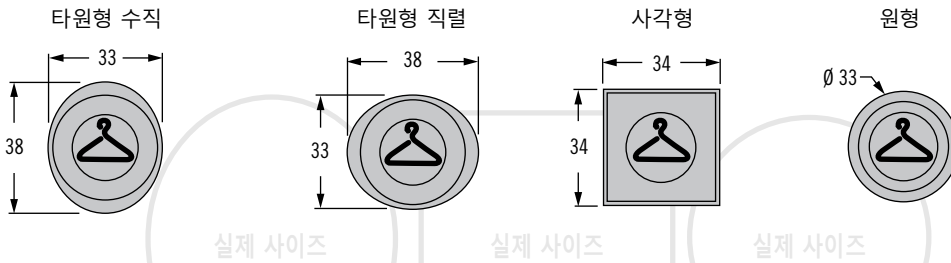

### H 하우징 스타일 (옷걸이 모양 없음, I = 3)

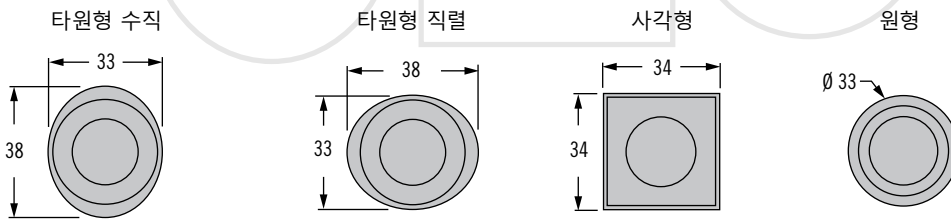

- 평면형 팝 아웃 후크
- 단일 원형 구멍 설치
- 내부식성 재질

#### 재질 및 마감처리


하우징: 유리섬유 강화 나일론, 검정색

플랜지 및 후크: 아연합금, 도금

#### 설치 주의 사항

마운팅 너트에 걸리는 최대 조임 토크: 4.5 N·m

### 설치

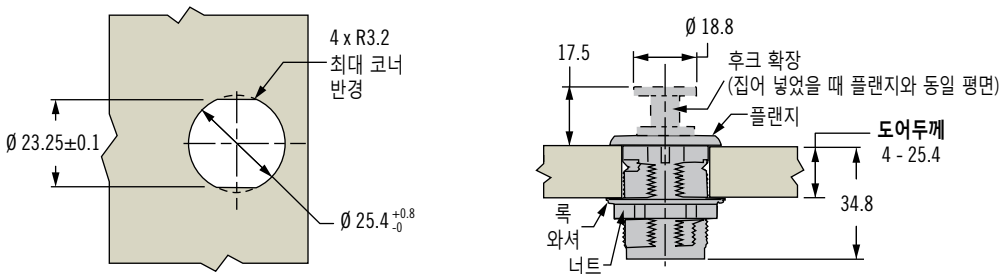

### 제품 번호 선택

#### H 하우징 스타일

- 11 타원형 수직
- 12 타원형 직렬
- 21 사각형
- 31 원형

#### F 플랜지 마감처리

- 1 크롬 도금
- 2 광택 크롬 도금
- 3 브러쉬 표면처리 니켈 도금
- 4 다이아몬드 청동 도금 된
- 5 검정색 분말 코팅 (옷걸이 모양 없는 하우징만 해당)
- 6 광택 니켈 도금

MP - 07 - H I - F K

#### I 이미지

- 2 옷걸이
- 3 공란

#### K 노브 마감 처리

- 1 크롬 도금
- 2 광택 크롬 도금
- 3 브러쉬 표면처리 니켈 도금
- 4 다이아몬드 청동 도금 된
- 5 검정색 분말 코팅 (옷걸이 모양 없는 하우징만 해당)
- 6 광택 니켈 도금