



NY Nylatch 패널 패스너

누름 / 당김 스타일

- 간편하게 재 사용이 가능한 패널 패스너
- 다양한 스타일 및 크기
- 비전도성, 비부식성 재질

재질 및 마감 처리

그로밋: 검정색 또는 흰색 폴리카보네이트, 또는 검정색 폴리설편

플런저: 검정색 또는 흰색 나일론, 또는 검정색 폴리에스터

성능 상세

극한 전단 부하:

4.8: 200 N


6.4: 330 N

7.9: 667 N

최대 작동 온도: 85°C


난연 등급:

제품 번호 선택 참조

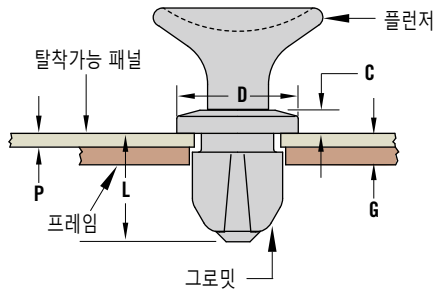


| 헤드 스타일 코드 | 플런저 사이즈 | | | | | |
|-----------|---------|-----|------|-----|------|-----|
| | 4.8 | | 6.4 | | 7.9 | |
| | A | B | A | B | A | B |
| 간편한 그립 | 12.7 | 8.1 | 14.4 | 8.6 | 16.0 | 9.6 |
| 저돌출형 | 6.6 | 2.5 | 7.1 | 2.5 | 7.6 | 2.8 |
| 미니 그립 | 6.3 | 6.6 | 8.1 | 7.1 | 9.6 | 7.6 |


H 간편한 그립

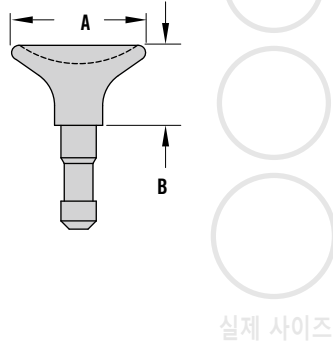

H 저돌출형

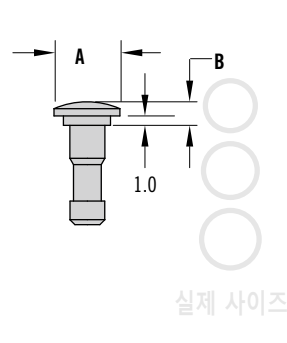

H 미니 그립

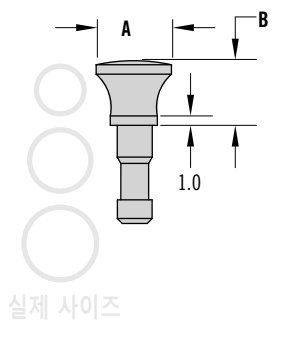

3/16" 사이즈 Ø 4.8

| 시트 수용력 | | 규격 | | | 길이 번호 | |
|-----------|------|------|------|-----|-------|-------|
| G 범위 | P 최대 | C 최대 | L 최대 | Ø D | G 그로밋 | L 플런저 |
| 1.4 - 3.9 | 1.0 | 1.3 | 8.4 | 6.5 | -31 | -32 |
| 2.0 - 4.5 | 1.6 | | 8.8 | | -32 | -32 |
| 2.8 - 5.3 | 2.5 | | 9.9 | | -33 | -33 |
| 3.9 - 6.3 | 3.5 | | 10.9 | | -34 | -34 |

1/4" 사이즈 Ø 6.4

| 시트 수용력 | | 규격 | | | 길이 번호 | |
|-----------|------|------|------|-----|-------|-------|
| G 범위 | P 최대 | C 최대 | L 최대 | Ø D | G 그로밋 | L 플런저 |
| 1.5 - 3.8 | 1.0 | 1.6 | 9.4 | 8.5 | -41 | -42 |
| 2.1 - 4.4 | 1.6 | | 9.8 | | -42 | -42 |
| 3.0 - 5.3 | 2.5 | | 10.9 | | -43 | -43 |
| 4.6 - 6.9 | 3.5 | | 12.5 | | -44 | -44 |

5/16" 사이즈 Ø 7.9

| 시트 수용력 | | 규격 | | | 길이 번호 | |
|-----------|------|------|------|------|-------|-------|
| G 범위 | P 최대 | C 최대 | L 최대 | Ø D | G 그로밋 | L 플런저 |
| 1.5 - 3.8 | 1.0 | 2.0 | 9.4 | 10.7 | -51 | -52 |
| 2.1 - 4.4 | 1.6 | | 9.8 | | -52 | -52 |
| 3.0 - 5.3 | 2.5 | | 10.9 | | -53 | -53 |
| 4.6 - 6.9 | 4.1 | | 12.5 | | -54 | -54 |
| 5.8 - 8.1 | 5.3 | | 13.8 | | -55 | -55 |


다른 옵션을 사용할 수 있습니다. 종류, 부품 번호, 설치 및 사양에 대한 자세한 내용을 보려면 다음 웹 사이트를 방문하십시오.



www.southco.com/NY

별도의 언급이 없는 한 규격은 밀리미터(mm)로 표시합니다.

NY Nylatch 패널 패스너 누름 / 당김 스타일

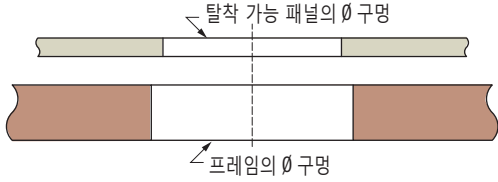

| 사이즈 | Ø 탈착 가능 패널 구멍 | Ø 프레임 구멍 |
|-----|---------------|-------------|
| 4.8 | 4.57 - 4.65 | 4.8 - 4.88 |
| 6.4 | 6.04 - 6.15 | 6.35 - 6.45 |
| 7.9 | 7.47 - 7.59 | 8.03 - 8.2 |

그로밋 제품 번호

- S** 사이즈 코드
 3 Ø 4.8
 4 Ø 6.4
 5 Ø 7.9

NY - **S** G - **G** - **M**

- M** 재질 및 마감 처리
 20 폴리카보네이트 (UL 94 V-2) 검정색
 10 폴리카보네이트 (UL 94 V-2) 흰색
 30 폴리설폰 (UL 94 HB) 검정색

- G** 그로밋 길이
 그로밋 길이 번호
 (페이지 154의 그로밋과 플런저 표를 참조)

플런저 제품 번호

- S** 사이즈 코드
 3 Ø 4.8
 4 Ø 6.4
 5 Ø 7.9

NY - **S** P - **L** - **H** - **M**

- M** 재질 및 마감 처리
 50 나일론 (UL 94 V-2) 검정색
 51 나일론 (UL 94 V-2) 흰색
 60 폴리에스터 (UL 94 V-0) 검정색

- L** 플런저 길이
 플런저 길이 번호
 (페이지 154의 그로밋과 플런저 표를 참조)

- H** 헤드 스타일
 1 간편한 그립
 3 저돌출형
 4 미니 그립
 (가능한 헤드 스타일은 플런저 길이 표를 참조)

제품 번호 선택

그로밋 및 플런저 별도 주문
 플런저 및 그로밋 사이즈 코드는
 반드시 매치되어야 합니다.