



## P8 Poignée

### Montage en façade


- Deux styles et options de couleurs disponibles
- Installation cachée
- Quatre longueurs standard

#### Matériaux et finition

Aluminium, acier inoxydable passivé, anodisé transparent ou noir

#### Performances

Charge statique maximale : 1500 N (335 lbf)

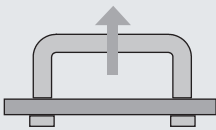

#### Notes de montage


Vis non fournies.

Calculer la longueur de vis en utilisant la formule suivante : épaisseur de porte + 5

Serrage maximum des vis de fixation : 1,7 N·m (15 in lbf)

#### Détermination de la référence

Pour l'identification visuelle : les produits M4 sont dotés d'un trou chanfreiné. Les produits 8-32 sont dotés d'un trou fraisé

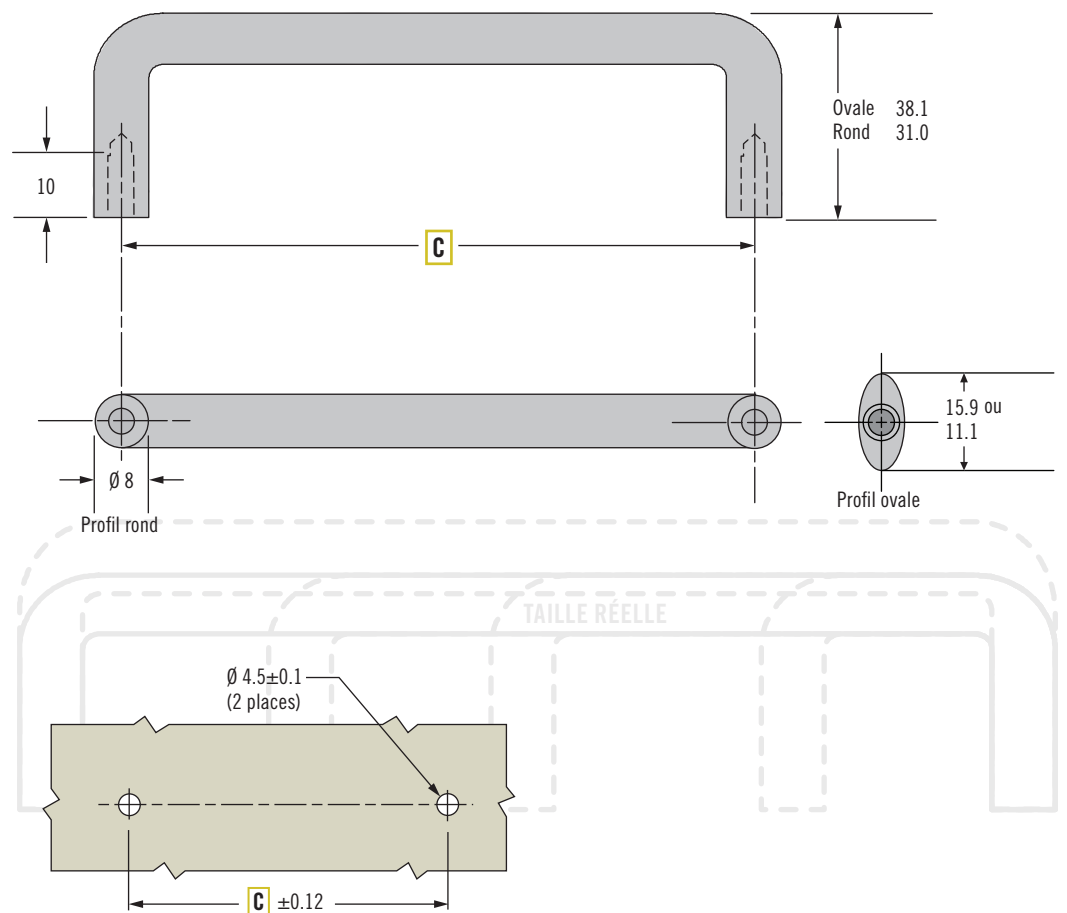

#### Profil rond

##### C Centres

030 30 Trous centrés  
064 64 Trous centrés  
096 96 Trous centrés  
128 128 Trous centrés

T Trou de montage taraudé  
08 Impérial 8-32  
M4 Métrique M4 x 0,7

##### F Matériaux et finitions

11 Aluminium / anodisé transparent  
15 Aluminium / anodisé noir  
24 Acier inoxydable passivé

##### P Option d'emballage

Omettre l'emballage individuel (1 par sac)  
3 Contacter Southco pour l'emballage en couches

#### Profil ovale

##### C Centres

064 64 Trous centrés  
096 96 Trous centrés  
102 102 Trous centrés  
128 128 Trous centrés

T Trou de montage taraudé  
10 Impérial 10-32  
M4 Métrique M4 x 0,7

##### D Profil

Q 11,1 x 7,1 profil ovale  
V 15,8 x 7,1 profil ovale

##### P Option d'emballage

Omettre l'emballage individuel (1 par sac)  
3 Contacter Southco pour l'emballage en couches

##### F Matériaux et finitions

11 Aluminium / anodisé transparent  
15 Aluminium / anodisé noir