



R3 Loquet à fermeture par poussée

Tirer pour ouvrir · Poignée à palette · Loquet de coffre à bagages

- Etanche aux éléments extérieurs
- Dispositif d'ouverture d'urgence
- Pour utilisation avec loquets rotatifs R4

Matériaux et finitions

Ensemble loquet : alliage de zinc, revêtement poudre noir ou blanc ou chromé

Pêne de gâche : alliage de zinc, zingué

Plaques et supports de montage de gâche : acier zingué

Performances

Charge de service max. : 560 N

Notes de montage

Couple de serrage max. des vis de montage : 2.8 N·m

Notes


*Pour la sélection du barillet de serrure et une présentation complète du système à choix de clés *SOUTHCO®*, voir pages 190

Référence

Loquet, support et vis de montage sont à commander séparément.

Pour le loquet, voir tableau

Pour le support et les vis de montage, voir page 273



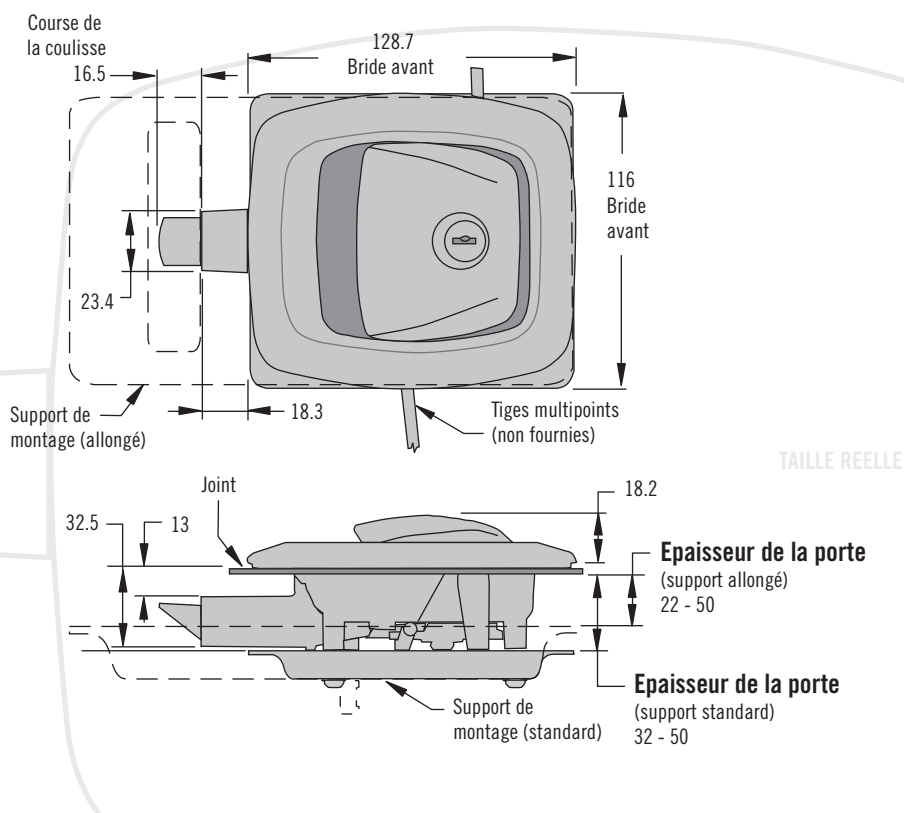


Applications multipoints

Pour connaître les loquets rotatifs compatibles, voir page 255

Les tiges de commande ne sont pas fournies
Configuration de tiges recommandée indiquée ci-dessous



Loquet représenté en position engagée (déverrouillée)
(coulisse rentrée)

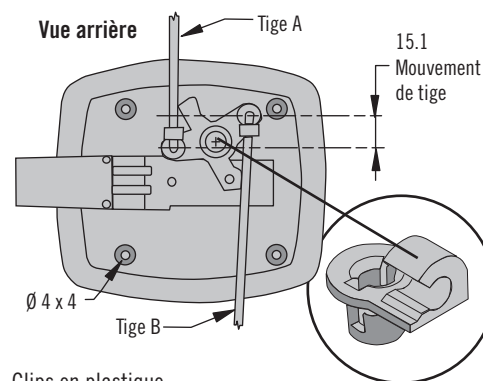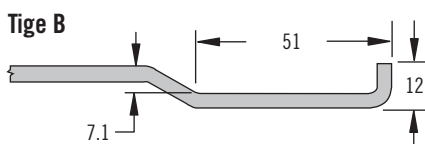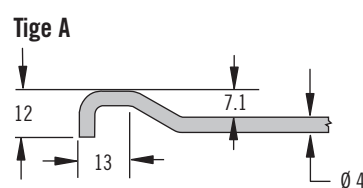



Clips en plastique :
Référence :
R4-0-43922 pour tiges de 4 mm disponibles en option

Loquet Finition	Référence			
	Avec serrure (CH751) (2 clés plates fournies)	Avec serrure (clé réversible) R001 (2 clés plates fournies)	Verrouillable (sans barillet)*	Non verrouillable
Chrome poli	R3-20-350-10	R3-20-320-10	R3-20-390-10	R3-20-300-10
Revêtement poudre noir	R3-20-350-50	R3-20-320-50	R3-20-390-50	R3-20-300-50
Revêtement poudre blanc	R3-20-350-70	R3-20-320-70	R3-20-390-70	R3-20-300-70



Support standard

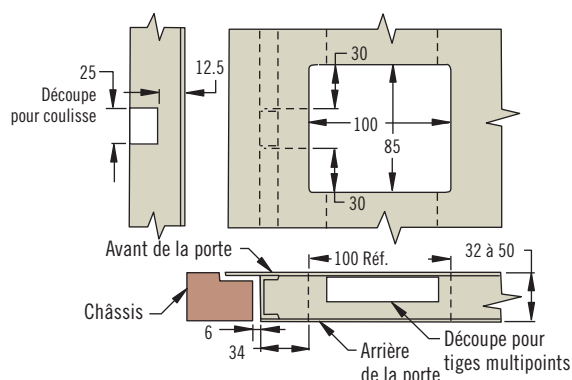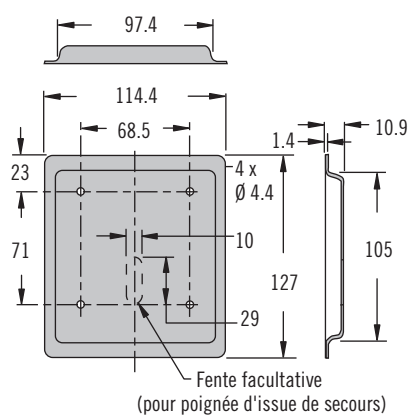

Support allongé

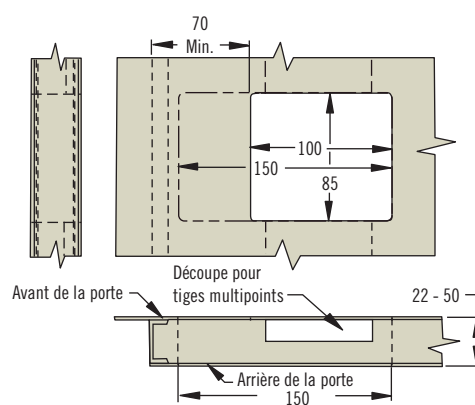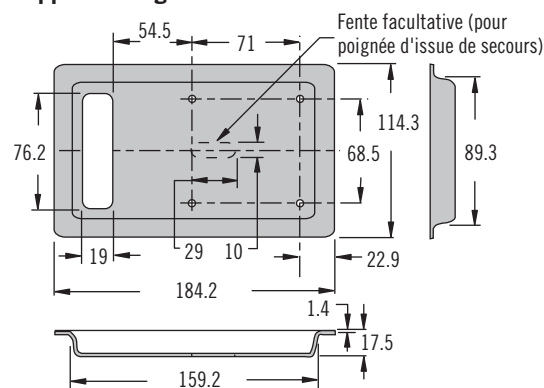

Support en U (fente pour poignée d'issue de secours incluse)

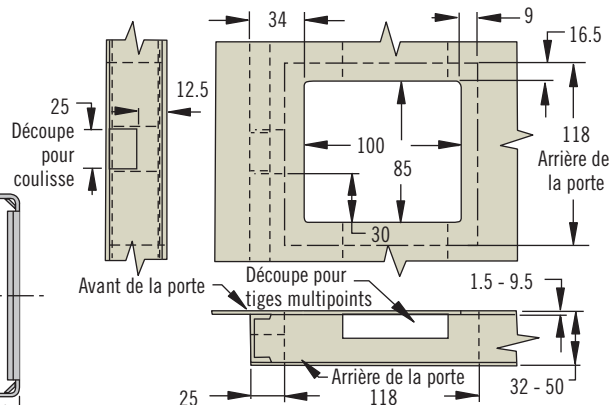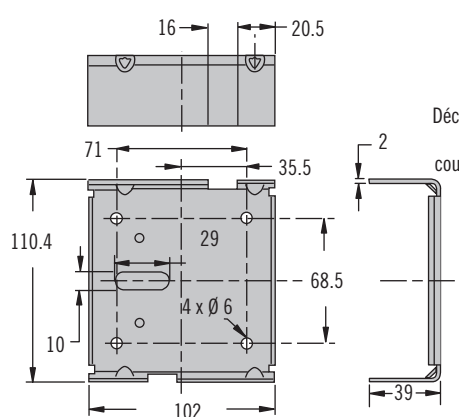

Accessoires

Clé plate, clés identiques, code de clé CH751 (2 clés par anneau)
Référence : PK-10-01



Clé surmoulée, clés identiques, code de clé CH751 (2 clés par anneau)



Référence : PK-10-01-05

Clé surmoulée, clés identiques, code de clé R001 (2 clés par anneau)
Référence : PK-10-01-05-KR001

Poignée d'issue de secours (en option) : Référence : R3-21-110



Notes

Le support en U est destiné aux applications à porte en tôle

Référence

Loquet, support et vis de montage sont à commander séparément.

Pour le loquet, voir page 272

Pour le support et les vis de montage, voir tableau

Référence de support		Référence de vis autotaraudeuse No. 8 selon la longueur				
		R3-23-250-01	R3-23-250-02	R3-23-250-03	R3-23-250-04	R3-23-250-05
		16 de long	19 de long	25.4 de long	32 de long	38 de long
Support standard	R3-23-160-11-01	32	32 - 38	38 - 44	44 - 50	—
Support allongé	R3-23-162-11-01	22 - 25	25 - 32	32 - 38	38 - 44	44 - 50
Support en U	R3-23-161-11	1.5 - 4.8	4.8 - 9.5	—	—	—
Épaisseur de porte						



R3 Loquet à fermeture par poussée

Tirer pour ouvrir · Poignée à palette · Loquet de porte d'accès

- Etanche aux éléments extérieurs
- Accès et verrouillage à droite ou à gauche

Matériaux et finitions

Ensemble loquet : alliage de zinc, revêtement poudre noir ou blanc ou chromé

Pêne de gâche : alliage de zinc, zingué

Plaques et supports de montage de gâche : Acier zingué

Performances

Charge de service max. : 560 N

Plage de températures de fonctionnement : -18°C à 60°C

Notes de montage

Couple de serrage max. des vis de montage : 2 N·m

Accessoires

Clé surmoulée, clés identiques, code de clé R302 (2 clés par anneau)
Référence : PK-10-01-09-CF305



Vis de rechange



Référence : R3-13-310

Notes

La plaque de montage, la gâche et toutes les vis de montage, sauf les vis de gâche, sont fournies avec chaque système de verrouillage.


Référence

Voir tableau

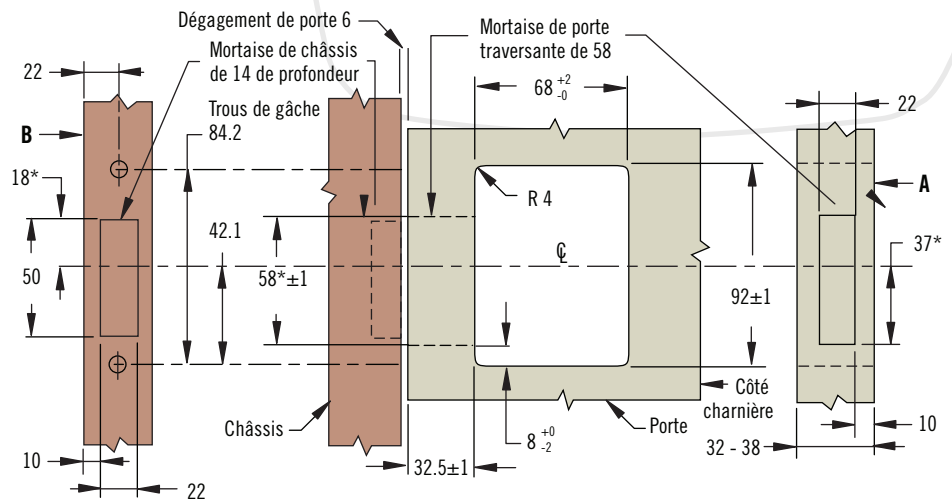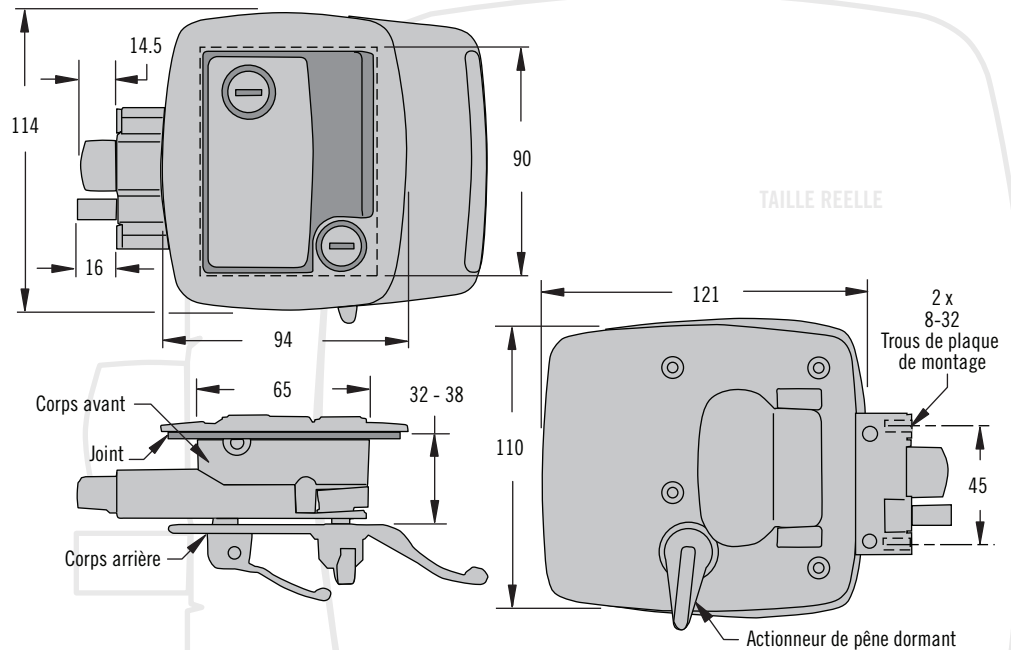


*Pour un montage à gauche, utilisez les dimensions marquées * en les transposant symétriquement de l'autre côté de l'axe.

Plaque de montage

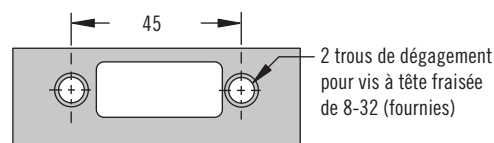

Gâche

2 trous de dégagement pour vis (non fournies)

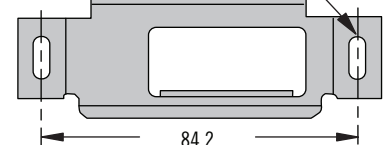

Finition	Référence de loquet
Chrome poli	R3-10-311-10
Revêtement poudre noir	R3-10-311-50
Revêtement poudre blanc	R3-10-311-70

Référence	
Plaque de montage	R3-13-190
Gâche	R3-13-180