


R4 Schnappverschlüsse

Bündige Griffmulde

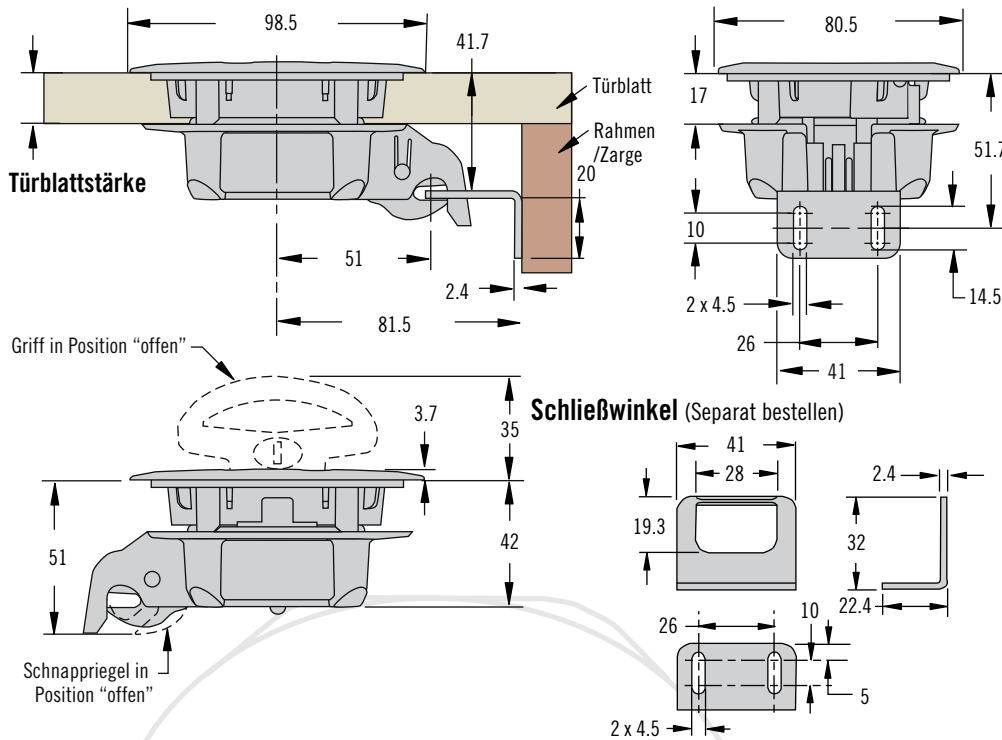

- Griff zum Öffnen anheben
- Praktische Einloch-Montage
- Vibrationssicherer Schnappriegel

Werkstoff und Oberfläche
 Glasfaserverstärktes Nylon und Polyacetal, schwarz

Festigkeitsrichtwerte
 Max. Betriebslast: 290 N
 Betriebstemperaturbereich: -20°C to 65°C
 Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet

Hinweise zur Installation
 Max. Drehmoment zum Anziehen der Montageschrauben: 1.4 N·m

Zubehör
 Standardschlüssel, nur Code R001 (2 Schlüssel am Ring)
 Produktnummer: PK-10-01-KR001



Schließwinkel:
 Produktnummer: R4-64-11
Montageschrauben (Ersatz):
 T15 TORX®/ Schlitz M4.2 x 1.4:
 Produktnummer: M1-0-33211-24 oder R4-0-51779-24

Produktnummer
 Verschluss, Schließwinkel und Abstandhalter sind separat zu bestellen

Siehe Tabelle zur Bestimmung von Höhe und Anzahl der Abstandhalter


Griff lässt sich in 90° Stufen versetzt montieren

Griff um 90° zum Riegel versetzt

NATÜRLICHE GRÖSSE

Schließwinkel mit 2 x M4 Schrauben montieren (nicht im Lieferumfang)

Griff fluchtend mit dem Riegel

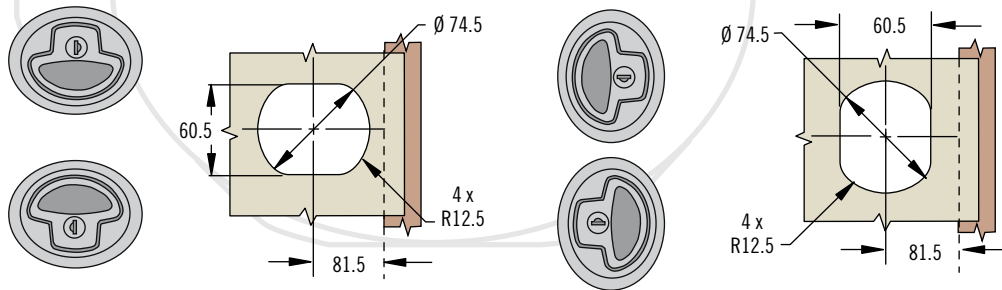

L Ausführung
 0 Ohne Schloss
 1 Mit Schloss, nur Code R001 (2 Schlüssel geliefert)

F Oberfläche (Gehäuse, oben)
 5 Schwarz
 7 Weiß

D Türblattstärke
 0 1 to 23.9
 1 24 to 27

F Oberfläche (Gehäuse, unten)
 5 Schwarz
 7 Weiß

R4 - 60 - 2 L D - F F

Produktnummer	Höhe Abstandhalter	Türblattstärke					
		1 - 4.9	5 - 9.9	10 - 14.9	15 - 19.9	20 - 23.9	24 - 27.9
Produktnummer R4-64-13-1 Anzahl d. Abstandhalter	4	0	1	0	1	0	0
Produktnummer R4-64-13-2 Anzahl d. Abstandhalter	8	2	1	1	0	0	0

