



# R4 Loquet à fermeture par poussée

## Relever pour ouvrir · Affleurant

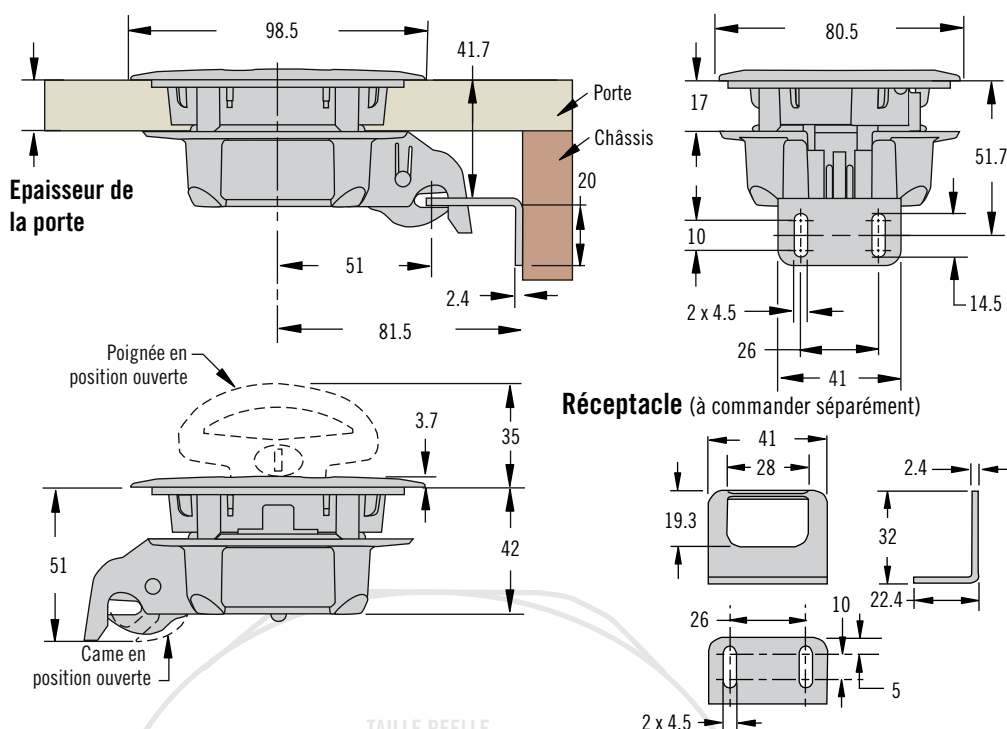


### Quatre options d'orientation de poignée

#### Orientation de poignée perpendiculaire

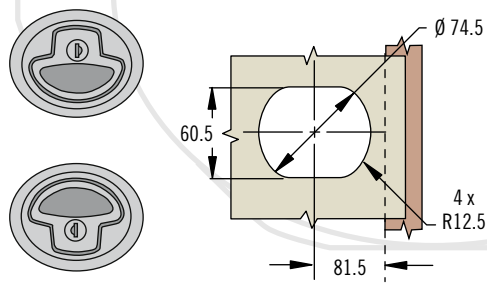

Montez le réceptacle au moyen de 2 vis M4 (non fournies)

#### Orientation de poignée dans l'axe

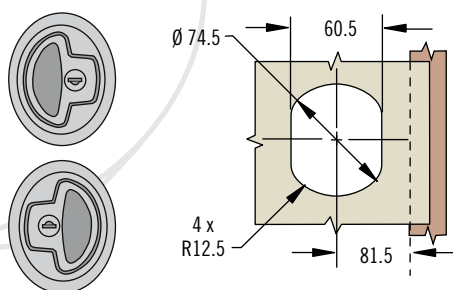

#### L Verrouillage

- 0 Sans serrure
- 1 Avec serrure, clés identiques, code de clé R001 (2 clés fournies)

#### D Epaisseur de porte

- 0 1 to 23.9
- 1 24 to 27

**R4 - 60 - 2 L D - F F**

#### F Finition corps supérieur

- 5 Noire
- 7 Blanche

#### F Finition corps inférieur

- 5 Noire
- 7 Blanche

- Relever pour ouvrir
- Montage à un seul trou
- Verrouillage rotatif

#### Matériaux et finitions

Nylon chargé fibre de verre et acétal noir

#### Performances

Charge de service max. : 290 N

Plage de températures de fonctionnement : -20°C à 65°C

Indice d'inflammabilité : UL94-HB

#### Notes de montage

Couple de serrage max. des vis de montage 1.4 N·m

#### Accessoires

Clé plate, clés identiques, code de clé R001 (2 clés par anneau)  
Référence : PK-10-01-KR001



Réceptacle : référence R4-64-11

Vis de montage (de rechange) : Empreinte T15 TORX® / fendue M4.2 x 1.4 : Référence : M1-0-33211-24 ou R4-0-51779-24

#### Sélection des références

Loquet, réceptacle et entretoises sont à commander séparément

Voir tableau pour la largeur d'entretoise et la quantité nécessaire en fonction de l'épaisseur de la porte

Référence	Epaisseur d'entretoise	Epaisseur de porte					
		1 - 4.9	5 - 9.9	10 - 14.9	15 - 19.9	20 - 23.9	24 - 27.9
Référence R4-64-13-1 Nombre d'entretoises nécessaire	4	0	1	0	1	0	0
Référence R4-64-13-2 Nombre d'entretoises nécessaire	8	2	1	1	0	0	0

